



Transmissores de temperatura com excelente tempo de resposta.

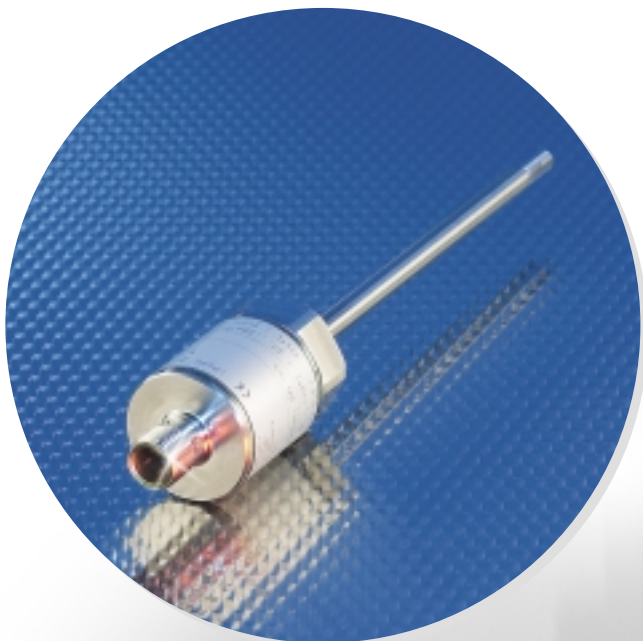

Sensor de temperatura compacto para reservatórios e tubarias.

- Gama de medição de -10...150 °C.
- Precisão de 0,15 K a 60 °C.
- Tempo de resposta excelente :
T05 = 1,2 s ou T09 = 3,5 s.
- Profundidade de imersão flexível.
- Montagem com adaptadores de fixação comuns.

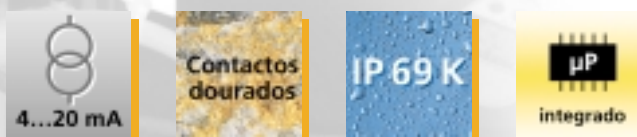

Um aparelho, muitas possibilidades

O sensor de temperatura do tipo TA é um transmissor com uma saída de corrente de 4...20 mA.

Através da utilização de um elemento sensor Pt1000 com classe de precisão A e da calibração efectuada pela fábrica, é atingida uma precisão de 0,15 K a 60 °C.

Com uma tecnologia de película da ifm, o aparelho apresenta além disso um tempo de resposta excelente. Isso faz com que este sensor seja adequado para todos os processos rápido e de alta precisão.



Controlo dos fluidos e sistemas de diagnóstico

Barramento as-interface, sistemas de identificação e controlo-comando

Detectores de posição e detecção de objectos

