




ecolink M8, spolehlivé propojení také v obtížných aplikacích

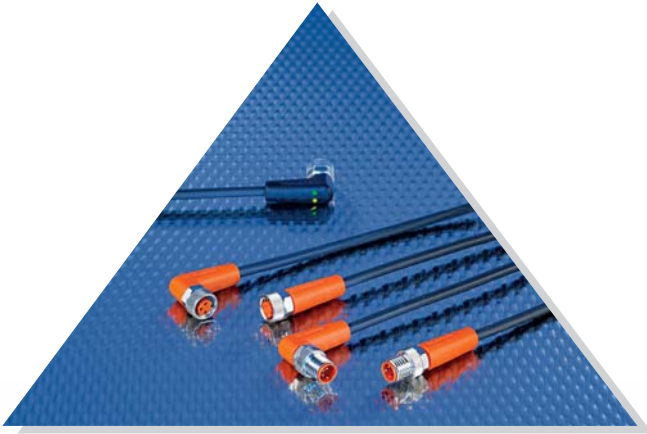

Od průmyslové automatizace až po strojírenský průmysl

- ▲ Propojovací technika odpovídá normě M8 (EN61076)
- ▲ Optimální těsnění i při montáži bez náradí
- ▲ Profilové těsnění pro vysoký druh krytí
- ▲ Vibrační pojistka s pilovitým tvarem ozubení zajišťuje matici proti rázům a vibracím
- ▲ Dobře viditelné LED i při silném světelném záření

eco link




ecolink M8 pro náročné aplikace

Mnohé aplikace vyžadují speciální řešení. Pouze vysoce kvalitní materiály, bezpečný výrobní proces a bezchybná montáž mohou být zárukou dlouhodobého a spolehlivého provozu.

Inovované profilové těsnění těsní radiálně stejně tak jako axiálně, a tak zaručuje vysokou třídu ochrany. Montáž i demontáž lze provádět bez použití pomocných přípravků.

Asymetricky fungující vibrační pojistku drží pevně v její správné poloze převlečná matice a zaručuje tak optimální a trvalé utěsnění.

Kvalitní, speciálně na danou aplikaci použité materiály, a intenzivní monitorování během i po výrobě, zaručují vysoký standard kvality.

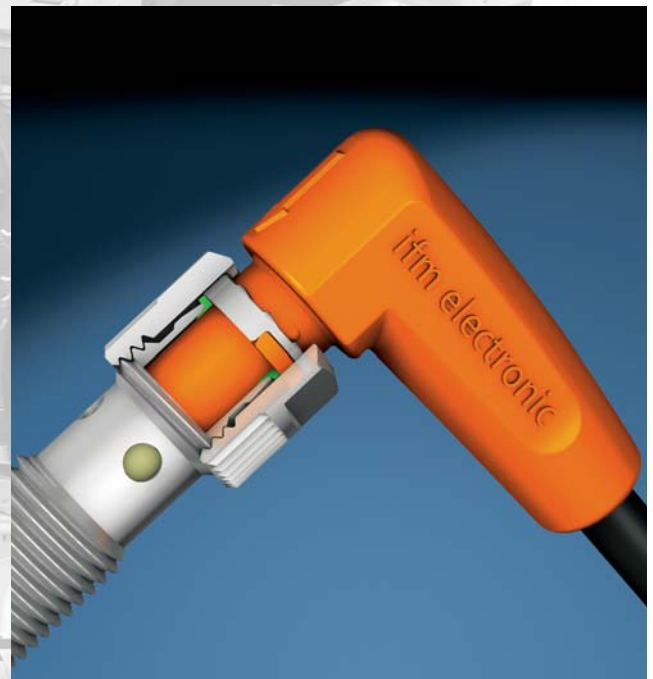

ecolink –
nová dimenze v propojovací technice

Fluidní a diagnostické systémy

Sběrníkové, identifikační a řídicí systémy

Polohová senzorka a rozpoznávání objektů

Aplikace:
průmyslová automatizace, průmysl obráběcích strojů, konstrukce strojů, hydraulika

Technická data:

Napájecí napětí:
bez LED 50 V AC / 60 V DC
s LED 10...36 V DC

Jmenovitý proud: 3 A

Třída ochrany: IP 67, IP68 a IP69K,
v zašroubovaném stavu
a k tomu příslušný proti-kus

Utahovací moment, zástrčka: 0,3...0,5 Nm

Vzít v úvahu maximální hodnotu protikus

Utahovací moment, zásuvka: 0,3...0,5 Nm

Okolní teplota: -25...90 °C

Vibrace / rázy 750 g, 1 milion. cyklů

Vlastnosti kabelu: vlečný řetěz > 2 miliony cyklů

Materiály:

Pouzdro / těleso uchopení: TPU

Nosič kontaktů: TPU

Převlečná matice: CuZn/Ni

Kontakty: pozlacené

Těsnění: Viton

Kabel: PUR, bez halogenů, 0,25 mm², Ø 3,7 mm

Schválení:

cRUus



Typ	Popis provedení	Obj. číslo staré	Obj. číslo NOVÉ
-----	-----------------	---------------------	--------------------


Propojovací kabel M8, 3-pólový konektor

	0,3 m	E11319	EVC265
	0,6 m	E11320	EVC266
	1,0 m	E11321	EVC267
	2,0 m	E11322	EVC268
	5,0 m	E11323	EVC269
	0,3 m	E11324	EVC275
	0,6 m	E11325	EVC276
	1,0 m	E11326	EVC277
	2,0 m	E11327	EVC278
	5,0 m	E11328	EVC279
	0,3 m, 2 LED	E11329	EVC280
	0,6 m, 2 LED	E11330	EVC281
	1,0 m, 2 LED	E11331	EVC282
	2,0 m, 2 LED	E11332	EVC283
	5,0 m, 2 LED	E11333	EVC284

Propojovací kabel M8, 4-pólový konektor

	0,3 m	E11359	EVC310
	0,6 m	E11360	EVC311
	1,0 m	E11206	EVC312
	2,0 m	E11207	EVC313
	5,0 m	E11361	EVC314
	0,3 m	E11362	EVC300
	0,6 m	E11363	EVC301
	1,0 m	E11208	EVC302
	2,0 m	E11209	EVC303
	5,0 m	E11364	EVC304

Rozměry

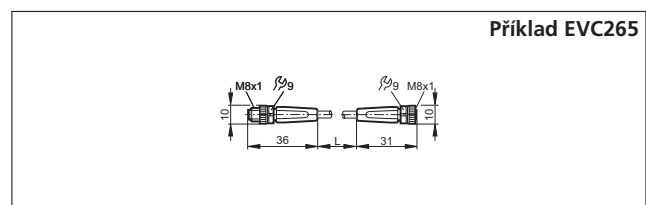

Typ	Popis provedení	Obj. číslo staré	Obj. číslo NOVÉ
-----	-----------------	---------------------	--------------------

Kabelová zásuvka M8, 3-pólová

	2 m	E11486	EVC141
	5 m	E11487	EVC142
	10 m	E11488	EVC143
	2 m	E11489	EVC144
	5 m	E11490	EVC145
	10 m	E11491	EVC146
	2 m, 2 LED	E11492	EVC147
	5 m, 2 LED	E11493	EVC148
	10 m, 2 LED	E11494	EVC149

Kabelová zásuvka M8, 4-pólová

	2 m	E11196	EVC150
	5 m	E11197	EVC151
	10 m	E11198	EVC152
	2 m	E11199	EVC153
	5 m	E11200	EVC154
	10 m	E11201	EVC155