


DP2402



Impulsverlängerer

Monitoring Display-Pulse ext

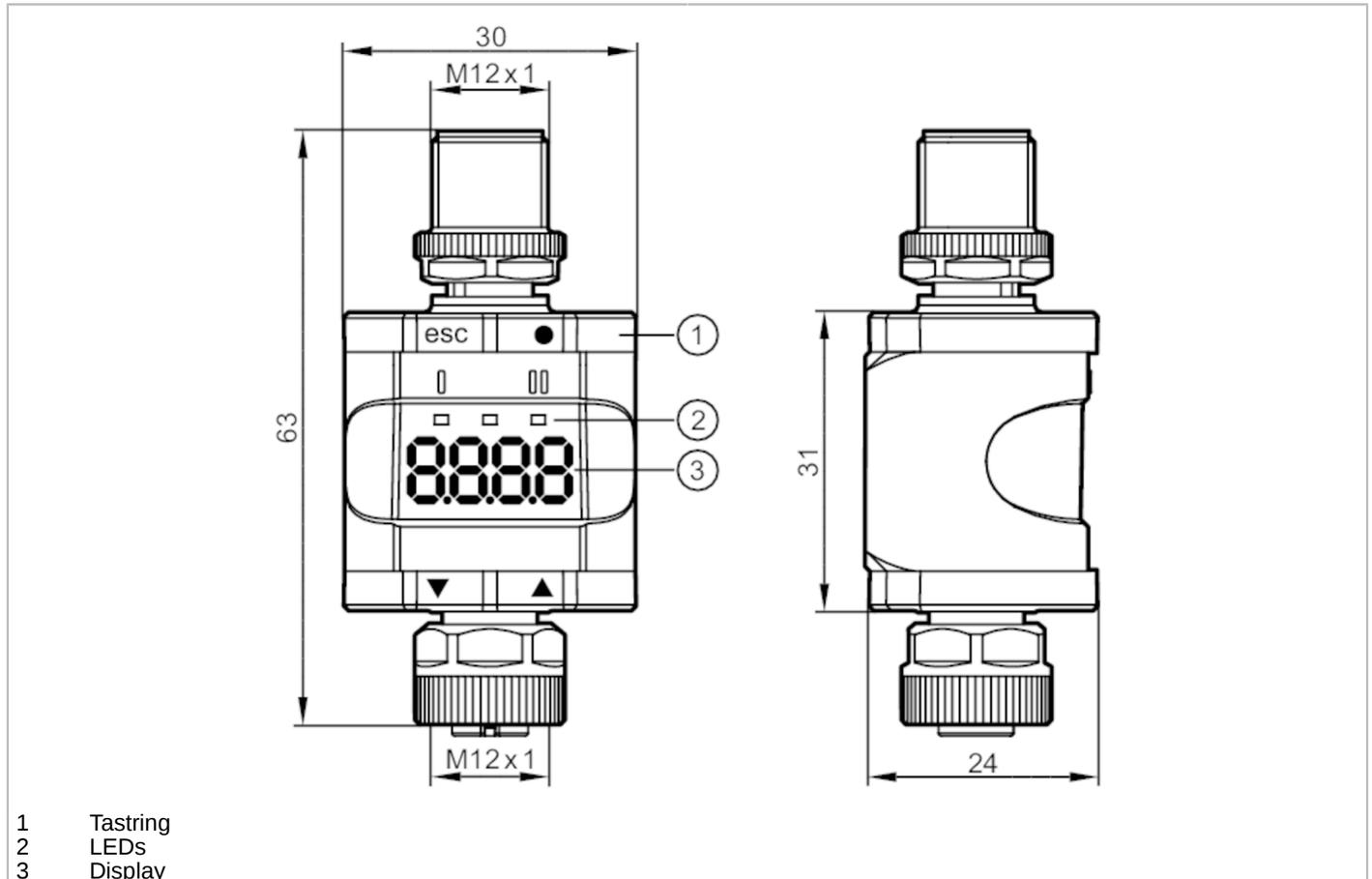

Produktmerkmale

Elektrische Ausführung	PNP
Ausgangsfunktion	Schließer / Öffner; (parametrierbar)
Kommunikationsschnittstelle	IO-Link
Abmessungen [mm]	63 x 30 x 24

Elektrische Daten

Betriebsspannung [V]	18...30 DC; (nach SELV/PELV)
Nennspannung DC [V]	24
Stromaufnahme [mA]	< 380
Strombelastbarkeit gesamt [A]	0,2

Ein-/Ausgänge

Anzahl der Ein- und Ausgänge	Anzahl der digitalen Eingänge: 2; Anzahl der digitalen Ausgänge: 2
------------------------------	--

Eingänge

Anzahl der digitalen Eingänge	2; (IEC61131-2)
Eingangsstrombegrenzung [mA]	200

Ausgänge

Elektrische Ausführung	PNP
------------------------	-----

DP2402



Impulsverlängerer

Monitoring Display-Pulse ext

Anzahl der digitalen Ausgänge	2
Ausgangsfunktion	Schließer / Öffner; (parametrierbar)
Kurzschlussfest	ja

Mess-/Einstellbereich

Messfrequenz [Hz]	< 2000
-------------------	--------

Schnittstellen

Kommunikationsschnittstelle	IO-Link	
Verwendungstyp	Parametrierung	
Übertragungstyp	COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link Revision	1.1	
SDCI-Norm	IEC 61131-9	
SIO-Mode	ja	
Benötigte Masterportklasse	A	
Prozessdaten binär	2	
Unterstützte DeviceIDs	Betriebsart default	DeviceID 1168

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C]	-25...60
Hinweis zur Umgebungstemperatur	2000 m: -25...60 °C 3000 m: -25...53 °C 4000 m: -25...51 °C Bei folgender Betriebshöhe ist das Derating der Umgebungstemperatur in der Betriebsanleitung zu beachten: > 2000 m
Lagertemperatur [°C]	-25...60
Max. zulässige relative Luftfeuchtigkeit [%]	90; (linear abnehmend bis 50 % (40 °C) nicht kondensierend)
Max. Höhe über NN [m]	4000
Schutzart	IP 67
Verschmutzungsgrad	2

Zulassungen / Prüfungen

MTTF [Jahre]	317
--------------	-----

Mechanische Daten

Gewicht [g]	84,2
Gewicht (ohne Zubehör und ohne Verpackung) [g]	35
Abmessungen [mm]	63 x 30 x 24
Werkstoffe	Gehäuse: PA

Anzeigen / Bedienelemente

Anzeige	Betrieb	1 x LED, grün
	Schaltausgang	2 x LED, gelb
		7-Segment-LED-Anzeige, rot
Bedienelemente	2	Tastring

Zubehör

Zubehör optional	Montageclip
------------------	-------------

DP2402



Impulsverlängerer

Monitoring Display-Pulse ext

Bemerkungen


Bemerkungen

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Betriebsanleitung.

Verpackungseinheit

1 Stück

Elektrischer Anschluss - Buchse

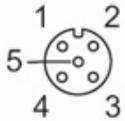

- 1: L+
- 2: IN2 DI2
- 3: L-
- 4: IN1 DI1
- 5: n.c.

Elektrischer Anschluss - Stecker



- 1: L+
- 2: OUT2 DO2
- 3: L-
- 4: OUT1 IO-Link / DO1

Weitere Daten

Schalt-/Rückschaltverzögerung

0...9999 ms