


E12460



Verbindungskabel


ADOGH080MSS00,3K05STGK120MSS

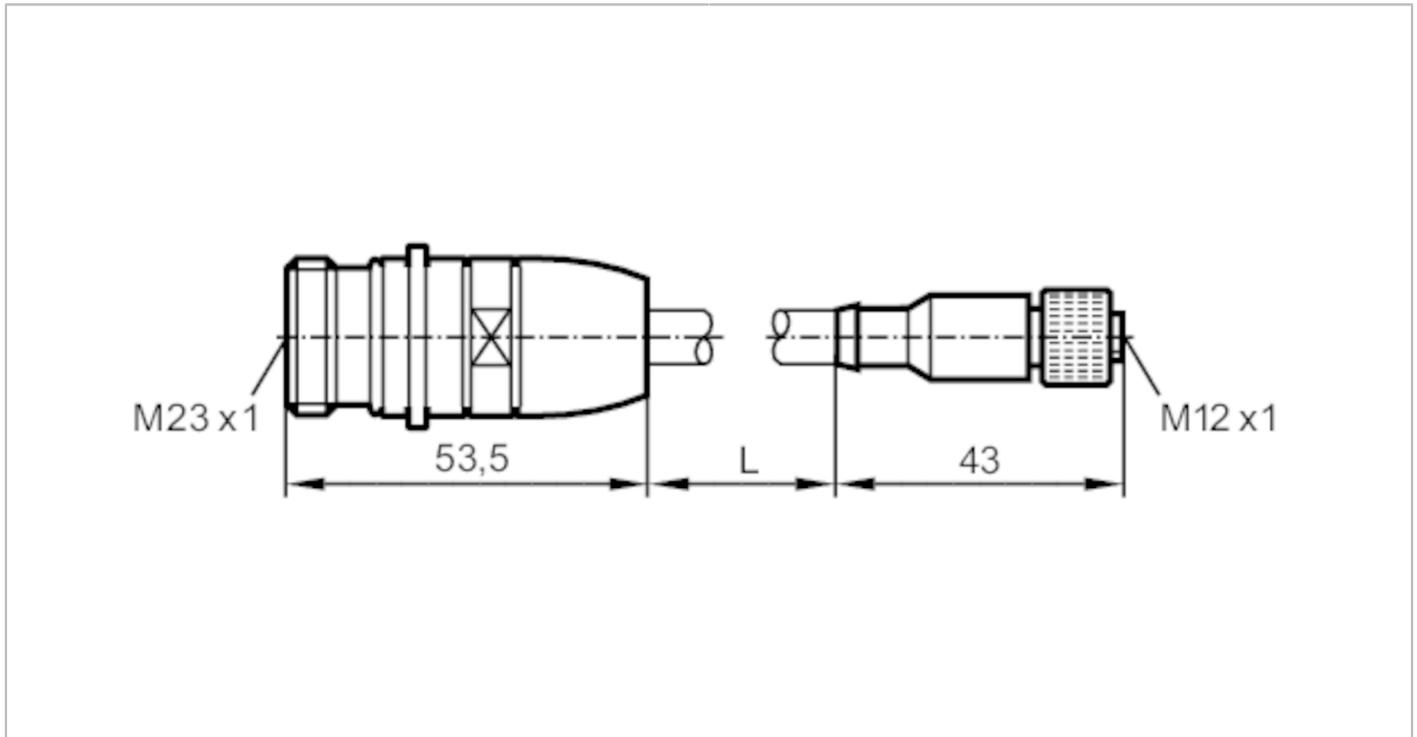

Einsatzbereich	
Besondere Eigenschaft	Vergoldete Kontakte; Abgeschirmte Leitung
Elektrische Daten	
Betriebsspannung [V]	< 30 AC / < 36 DC
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur [°C]	-20...90
Schutzart	IP 67
Mechanische Daten	
Gewicht [g]	111,4
Werkstoff Griffkörper	Messing, vernickelt / TPU
Werkstoff Überwurfmutter	Messing, vernickelt
Bemerkungen	
Verpackungseinheit	1 Stück

Elektrischer Anschluss - Stecker

Steckverbindung: 1 x M23, gerade; Griffkörper: Messing, vernickelt; Arretierung: Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet; Geschirmte Anschlussleitung: Schirm aufgelegt

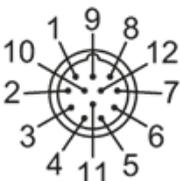

E12460




Verbindungskabel

ADOGH080MSS00,3K05STGK120MSS

Elektrischer Anschluss

Kabel: 0,3 m, PUR, schwarz, Ø 6 mm, abgeschirmt; 8 x 0,25 mm²

Anschluss

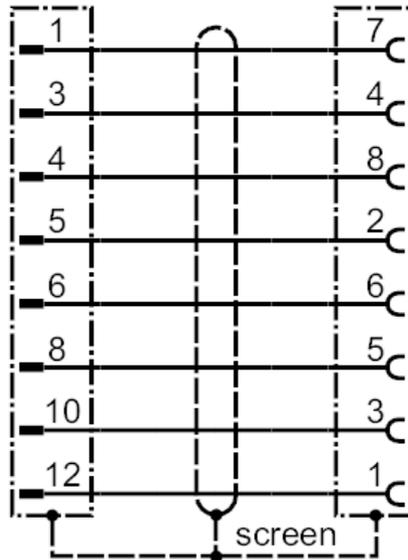

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: A; Griffkörper: TPU, schwarz; Arretierung: Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet;
Geschirmte Anschlussleitung: Schirm aufgelegt

