


E33401



Prozessadapter Tri-Clamp

ADAPT G1/2-CLAMP DIN32676/1

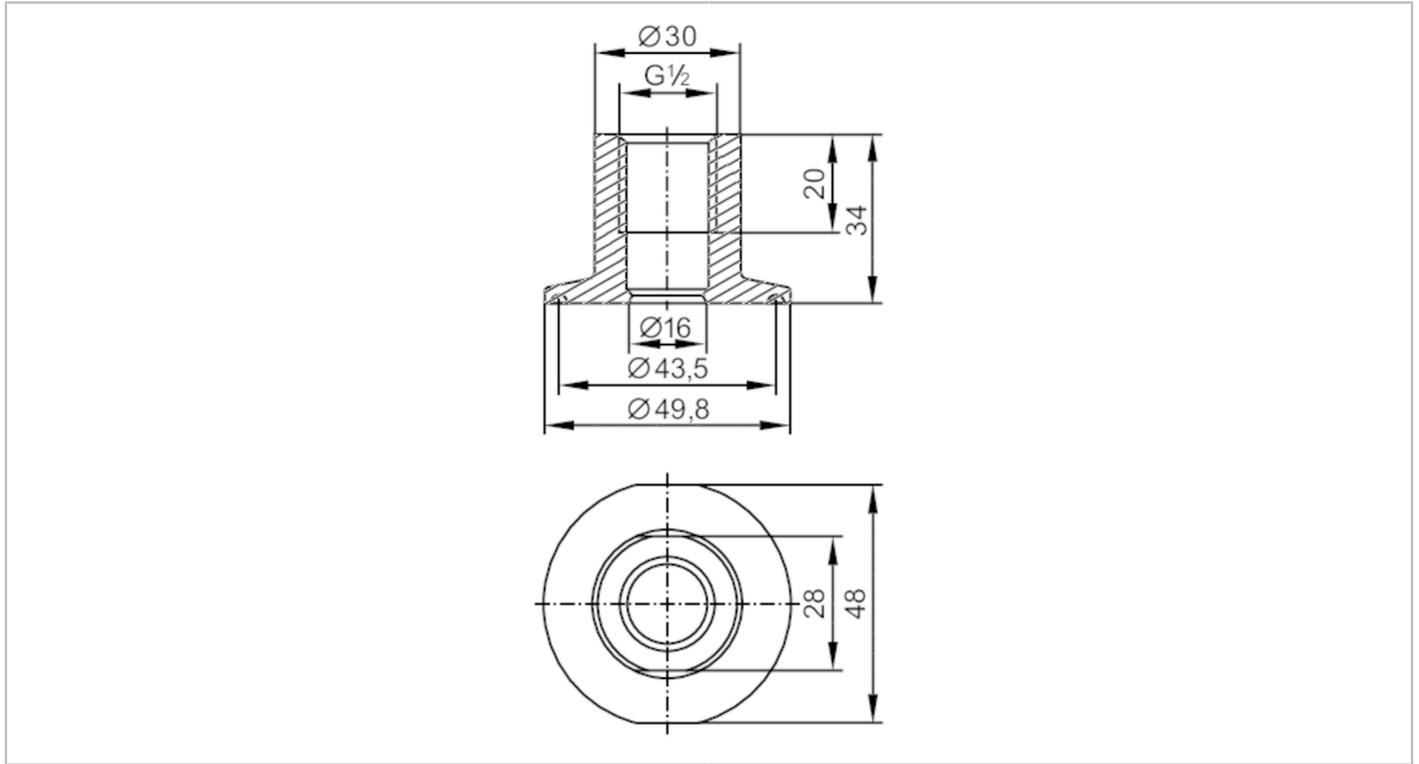

CRN EC 1935/2004 EHEDG Tested FCM FDA

Einsatzbereich	
Druckfestigkeit [bar]	25
MAWP bei Applikationen gemäß CRN [bar]	25
Zulassungen / Prüfungen	
Druckgeräterichtlinie	Eine mögliche Einstufung nach DGRL ist anwendungsspezifisch und vom Anwender / Betreiber durchzuführen.
Sicherheitshinweise	Die Verträglichkeit zwischen Medium und Produktwerkstoff muss in allen Applikationen geprüft werden.
Mechanische Daten	
Gewicht [g]	204,5
Werkstoffe	1.4435 (Edelstahl / 316L)
Sensorikanschluss	G 1/2 Dichtkonus
Prozessanschluss	Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852)
Oberflächenbeschaffenheit Ra/Rz der medienberührenden Flächen	0,4 / 4
Bemerkungen	
Verpackungseinheit	1 Stück