


E37411



Einschweißschutzrohr für Temperatursensoren

THERMOWELL, D6/WELD-IN/G1/2 conical/L=50

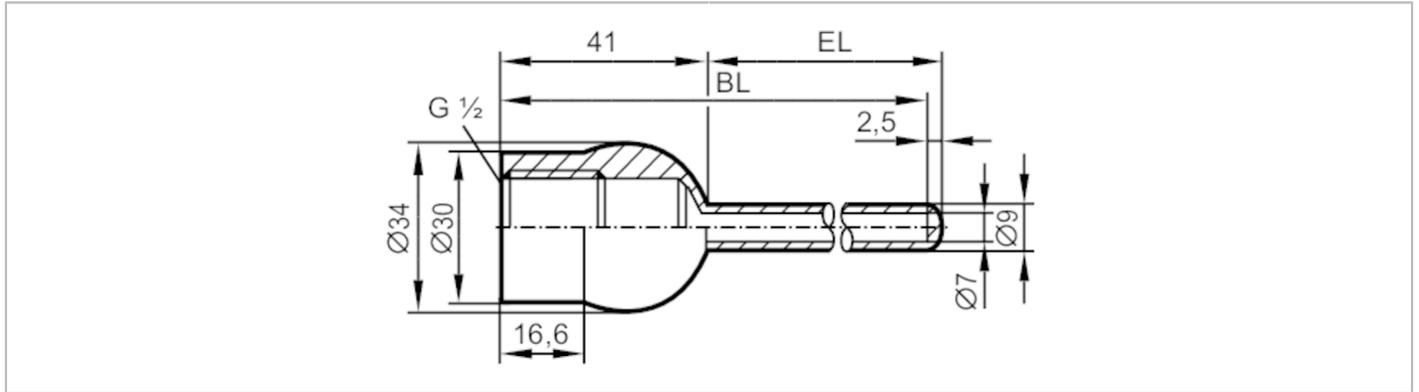

EC 1935/2004 EHEDG Certified



Einsatzbereich

Ausführung	für Temperatursensoren EL = 50 mm
Druckfestigkeit [bar]	300

Mechanische Daten

Gewicht [g]	159,3
Werkstoffe	1.4404 (Edelstahl / 316L)
Sensorikanschluss	G 1/2 Dichtkonus Ø 6 mm
Prozessanschluss	Einschweißadapter Ø 34 mm
Oberflächenbeschaffenheit Ra/Rz der medienberührenden Flächen	≤ 0,6 / -
Einbaulänge EL [mm]	49
Bohrungslänge BL [mm]	87

Bemerkungen

Verpackungseinheit	1 Stück
--------------------	---------