


Einschweißschutzrohr für Temperatursensoren

THERMOWELL, D6/WELD-IN/G1/2 conical/L=150

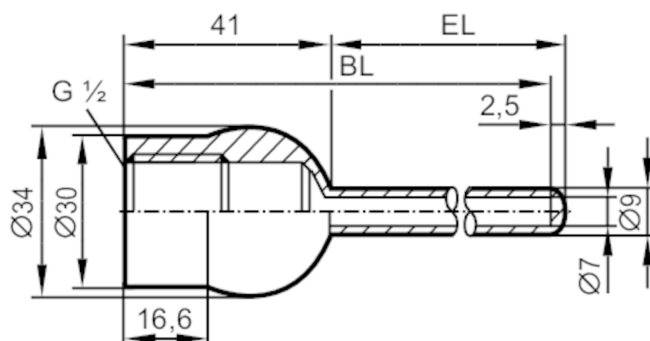

EC 1935/2004 EHEDG Certified



Einsatzbereich

Ausführung für Temperatursensoren EL = 150 mm

Druckfestigkeit [bar] 300

Mechanische Daten

Gewicht [g] 184,7

Werkstoffe 1.4404 (Edelstahl / 316L)

Sensorikanschluss G 1/2 Dichtkonus Ø 6 mm

Prozessanschluss Einschweißadapter Ø 34 mm

Oberflächenbeschaffenheit
Ra/Rz der
medienberührenden Flächen ≤ 0,6 / -

Einbaulänge EL [mm] 149

Bohrungslänge BL [mm] 187

Bemerkungen

Verpackungseinheit 1 Stück