


Schutzrohr für Temperatursensoren

THERMOWELL, D6/1,5"CLAMP/L=300

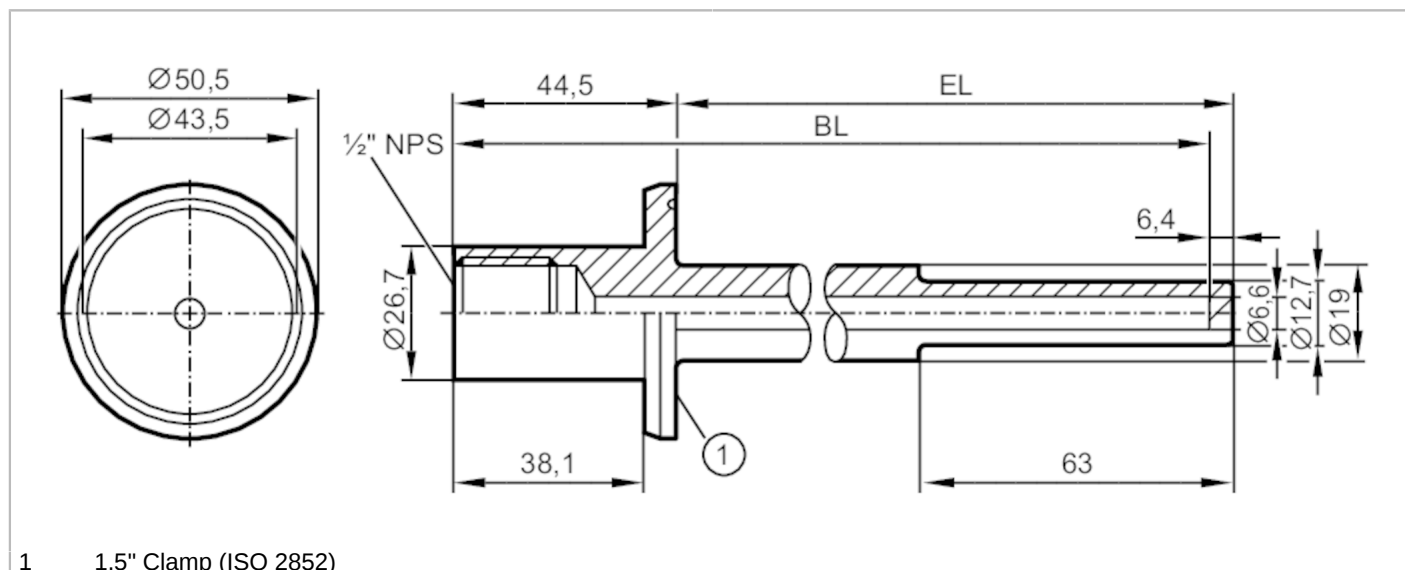

EC 1935/2004 EHEDG Certified FDA

Einsatzbereich

Ausführung für Temperatursensoren EL = 350 mm

Druckfestigkeit [bar] 25

Mechanische Daten

Gewicht [g] 653

Werkstoffe 1.4404 (Edelstahl / 316L)

Sensorikanschluss 1/2" NPS Ø 6 mm passend für G 1/2 und 1/2" NPT

Prozessanschluss Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852)

Oberflächenbeschaffenheit
Ra/Rz der
medienberührenden Flächen ≤ 0,6 / -

Einbaulänge EL [mm] 267

Bohrungslänge BL [mm] 304,8

Bemerkungen

Verpackungseinheit 1 Stück