


T-Stück

T-PIPE/G1/2/L100/DN25

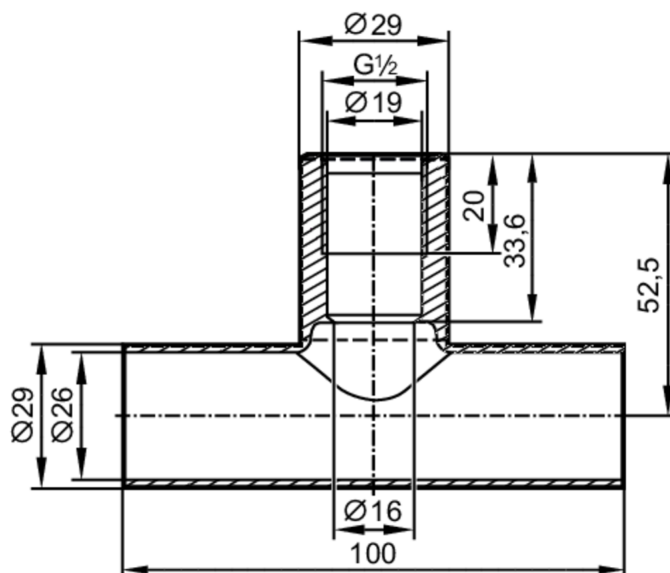

EC 1935/2004 EHEDG Tested FCM

Einsatzbereich	
Ausführung	für Sensoren und Adapter mit Prozessanschluss G ½ A
Druckfestigkeit [bar]	40
Zulassungen / Prüfungen	
Druckgeräterichtlinie	Eine mögliche Einstufung nach DGRL ist anwendungsspezifisch und vom Anwender / Betreiber durchzuführen.
Sicherheitshinweise	Die Verträglichkeit zwischen Medium und Produktwerkstoff muss in allen Applikationen geprüft werden.
Mechanische Daten	
Gewicht [g]	327
Werkstoffe	1.4404 (Edelstahl / 316L)
Sensorikanschluss	G 1/2 Dichtkonus
Prozessanschluss	Einschweißadapter Ø 29 mm
Oberflächenbeschaffenheit Ra/Rz der medienberührenden Flächen	0,8 / 4
Zubehör	
Lieferumfang	O-Ring: 1, FKM
Bemerkungen	
Verpackungseinheit	1 Stück