


E80390



RFID-Antennenadapter für die Reichweitenvergrößerung

ANT-AMP/136x76/M18

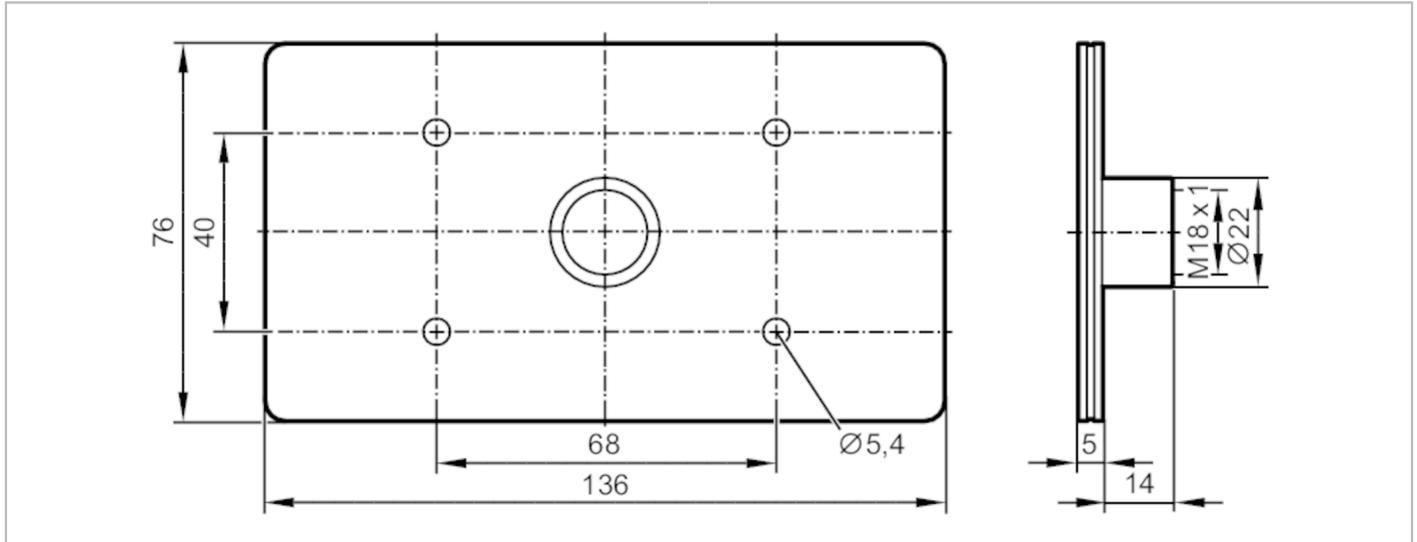

Elektrische Daten		
Arbeitsfrequenz	[MHz]	13,56
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-20...60
Lagertemperatur	[°C]	-20...60
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	95,5
Werkstoffe		PVC
Anzugsdrehmoment	[Nm]	0,6
Bemerkungen		
Verpackungseinheit		1 Stück
Weitere Daten		

Tag E80371 (30 mm)

Antenne	Reichweite ohne Metall			
ANT420 / DTM424 + E80390	30 mm			
ANT421 / DTM425 + E80390	80 mm			

Tag E80384 (50 mm)

Antenne	Reichweite ohne Metall			
ANT420 / DTM424 + E80390	60 mm			
ANT421 / DTM425 + E80390	100 mm			

E80390



RFID-Antennenadapter für die Reichweitenvergrößerung

ANT-AMP/136x76/M18

Tag E80320 (ISO-Card)

Antenne	Reichweite ohne Metall			
ANT420 / DTM424 + E80390	75 mm			
ANT421 / DTM425 + E80390	150 mm			