


# EBF011



## Y-Verteiler

ZDO2H040VAS0000-00STGH040VAS

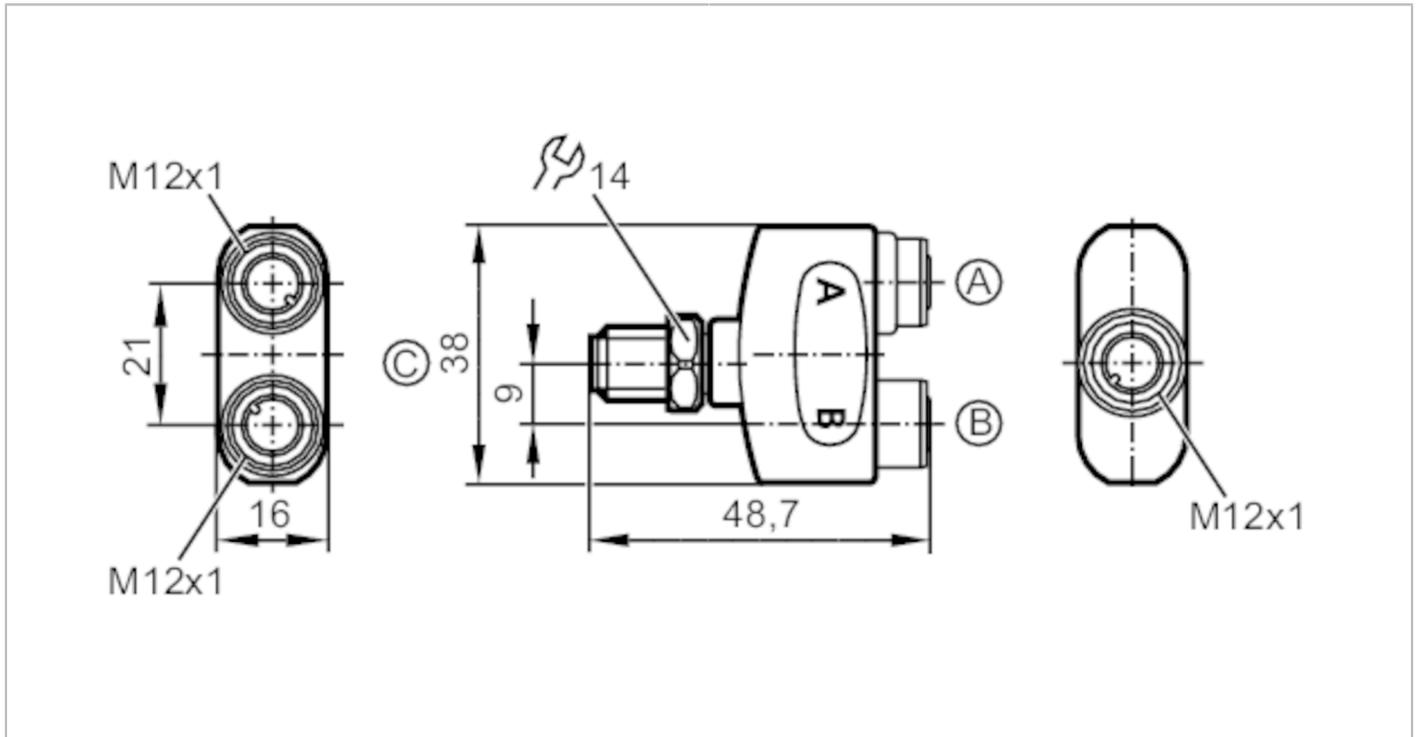

| Einsatzbereich   |                     |                                    |
|--|---------------------|------------------------------------|
| Besondere Eigenschaft  |                     | silikonfrei; Vergoldete Kontakte   |
| Applikation  |                     | logische AND-Verknüpfung           |
| Silikonfrei  |                     | ja                                 |
| Elektrische Daten  |                     |                                    |
| Betriebsspannung   | [M]                 | < 60 AC/DC; (cULus: 30 AC / 42 DC) |
| Schutzklasse   |                     | II                                 |
| Strombelastbarkeit je Modul / Steckplatz                                   | [A]                 | 4                                  |
| Strombelastbarkeit gesamt  | [A]                 | 4                                  |
| Umgebungsbedingungen   |                     |                                    |
| Umgebungstemperatur  | [°C]                | -25...100                          |
| Hinweis zur Umgebungstemperatur  |                     | cULus: ...65 °C                    |
| Lagertemperatur  | [°C]                | -25...55                           |
| Lagerfeuchte   | [%]                 | 10...100                           |
| Sonstige klimatische Bedingungen für die Lagerung gemäß angegebener Klasse |                     | 1K22/ DIN 60721-3-1                |
| Schutzart  |                     | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K        |
| Zulassungen / Prüfungen  |                     |                                    |
| UL-Zulassung   | Spannungsversorgung | Class 2                            |
|  | File Nummer UL      | E191684                            |

# EBF011




## Y-Verteiler

ZDO2H040VAS0000-00STGH040VAS

| Mechanische Daten        |   |
|--------------------------|---|
| Gewicht [g]              | 33,8                                    |
| Werkstoffe               | Gehäuse: PA halogenfrei; Dichtung: EPDM |
| Werkstoff Griffkörper    | PA, halogenfrei                         |
| Werkstoff Überwurfmutter | 1.4404 (Edelstahl / 316L)               |
| Bemerkungen              |   |
| Verpackungseinheit       | 1 Stück                                 |


### Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 2 x M12; Codierung: A; Griffkörper: PA, halogenfrei; Arretierung: 1.4404 (Edelstahl / 316L); Kontakte: vergoldet;  
Anzugsdrehmoment: 0,6...1,5 Nm

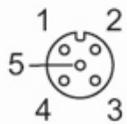

### Elektrischer Anschluss - Stecker

Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A; Griffkörper: PA, halogenfrei; Arretierung: 1.4404 (Edelstahl / 316L); Kontakte: vergoldet;  
Anzugsdrehmoment: 0,6...1,2 Nm

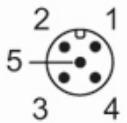

# EBF011



## Y-Verteiler

ZDO2H040VAS0000-00STGH040VAS

### Anschluss

