


Т-елемент

T-PIPE/G1/2/L140/DN50

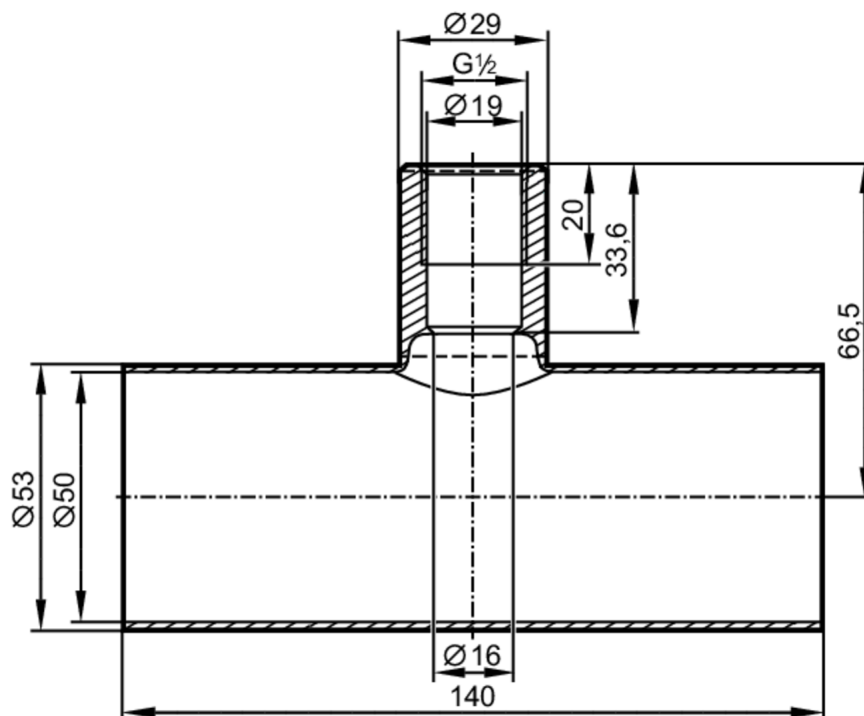

EC 1935/2004 EHEDG Tested FCM

Приложение	
Дизайн	за сензори и адаптери с технологична връзка G 1/2 A
Номинално налягане [bar]	20
Тестове / одобрения	
Директивата за оборудване под налягане	Възможна класификация на PED зависи от приложението и трябва да се извърши от потребителя / оператора.
Инструкции за безопасност	Съвместимостта между средата и материала на продукта трябва да се проверява във всички приложения.
Механични данни	
Тегло [g]	667,5
Материал	неръждаема стомана (1.4404 / 316L)
Свързване на сензора	G 1/2 уплътняващ конус
Процес на свързване	Адаптер за заваряване Ø 53 mm
Повърхностни характеристики Ra / Rz на мокрите части	0,8 / 4
Акcesoари	
Доставени артикули	O-пръстен: 1, FKM
Забележки	
Единица на опаковката	1 брой