


# AC1250



## AS-Interface Datenentkopplungsmodul

AS-i Data Decoupler

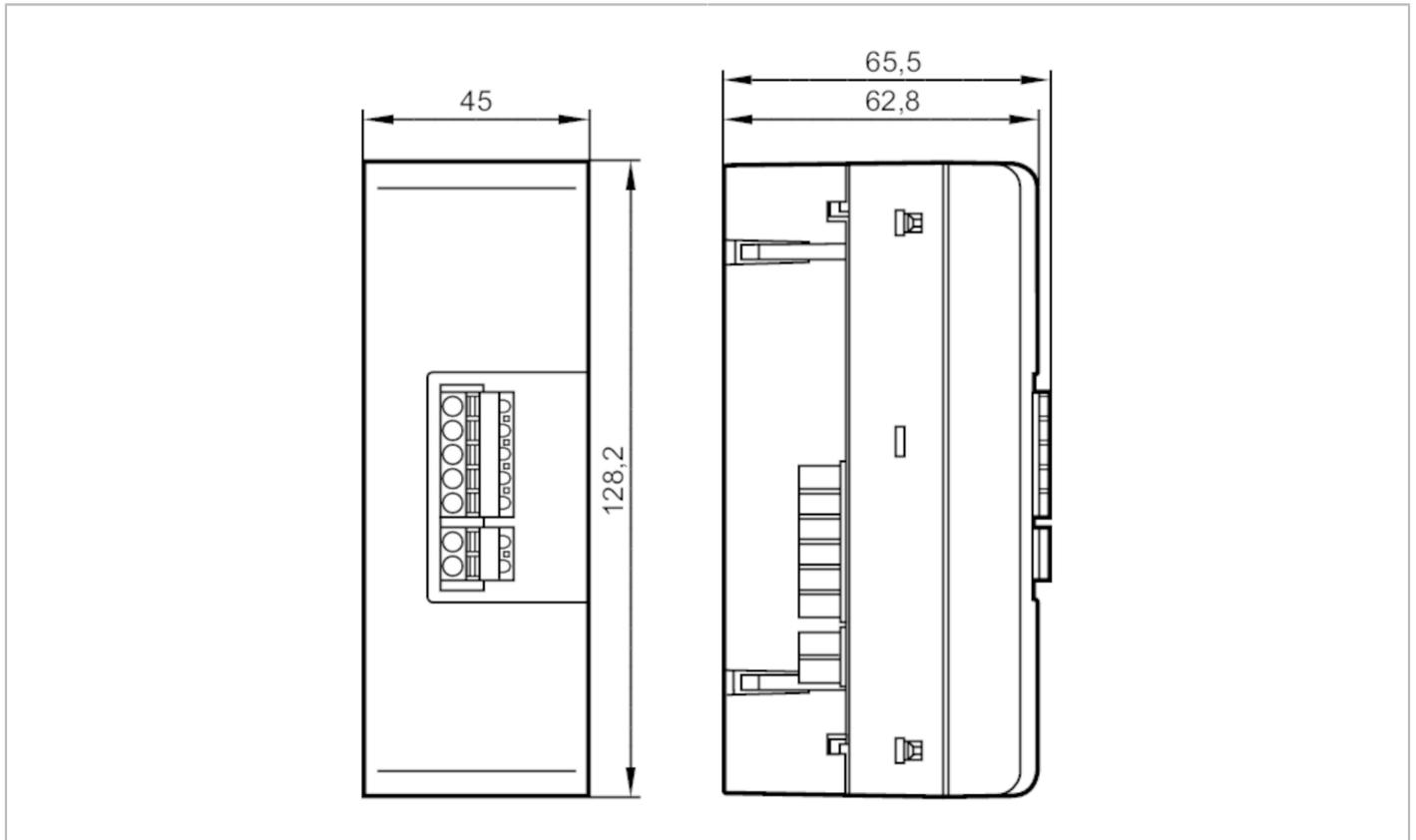

Elektrische Daten		
Betriebsspannung	[V]	21,5...31,6 DC
Verpolungsfest		ja
Ausgänge		
Kurzschlussfest		ja
Galvanisch entkoppelt		nein
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	0...60
Lagertemperatur	[°C]	-20...70
Schutzart		IP 20
Zulassungen / Prüfungen		
MTTF	[Jahre]	701
AS-i Kennwerte		
AS-i Zertifikat		93001
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	263,5
Werkstoffe		PC
Bemerkungen		
Verpackungseinheit		1 Stück



## AS-Interface Datenentkopplungsmodul

AS-i Data Decoupler

### Elektrischer Anschluss

...2,5 mm<sup>2</sup>

### Anschluss

