


# E12405



## Y-Verbindungskabel

YDOGH050MSS0,25H04STGH050MSS

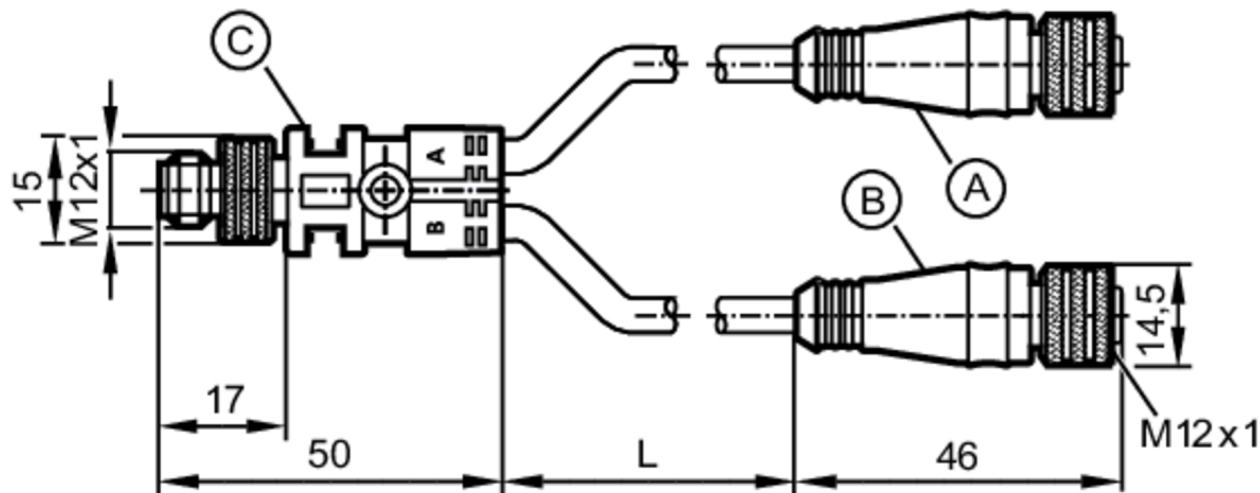

C - A Input-Kabel grau  
C - B octavis-Kabel schwarz




| Einsatzbereich                      |      |                     |
|-------------------------------------|------|---------------------|
| Besondere Eigenschaft               |      | halogenfrei         |
| Elektrische Daten                   |      |                     |
| Betriebsspannung                    | [V]  | 10...30 DC          |
| Strombelastbarkeit gesamt           | [A]  | 4                   |
| Umgebungsbedingungen                |      |                     |
| Umgebungstemperatur                 | [°C] | -25...90            |
| Schutzart                           |      | IP 67               |
| Mechanische Daten                   |      |                     |
| Gewicht                             | [g]  | 65                  |
| Werkstoffe                          |      | TPU                 |
| Werkstoff Griffkörper               |      | TPU                 |
| Werkstoff Überwurfmutter            |      | Messing, vernickelt |
| Anzahl Steckplätze Zentralverteiler |      | 2                   |
| Bemerkungen                         |      |                     |
| Verpackungseinheit                  |      | 1 Stück             |

## Y-Verbindungskabel


YDOGH050MSS0,25H04STGH050MSS

### Elektrischer Anschluss - Stecker

Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: A; Griffkörper: TPU; Arretierung: Messing, vernickelt

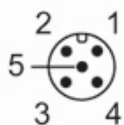

### Anschluss

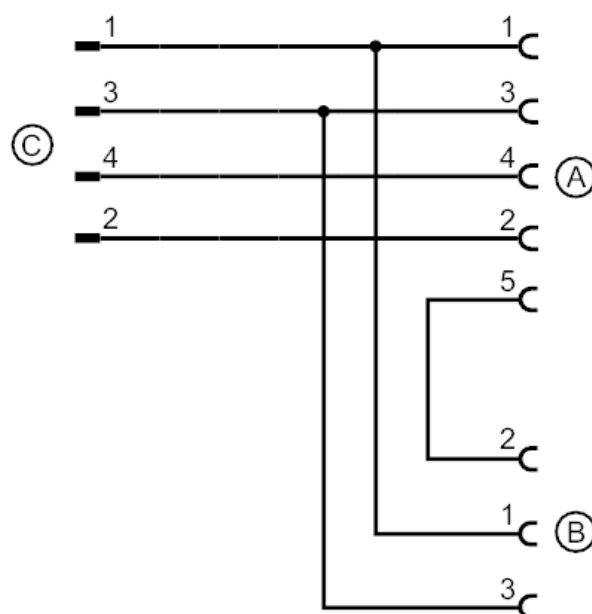

### Elektrischer Anschluss - Buchse

Kabel: 0,25 m, PUR, halogenfrei, schwarz, Ø 5,0 mm; 5 x 0,25 mm<sup>2</sup> (32 x Ø 0,1 mm )

Steckverbindung: 2 x M12, gerade; Codierung: A; Griffkörper: TPU; Arretierung: Messing, vernickelt

