


E12090



Ethernet-Verbindungskabel

VSTGN040ZDS0002L04STGP040--S

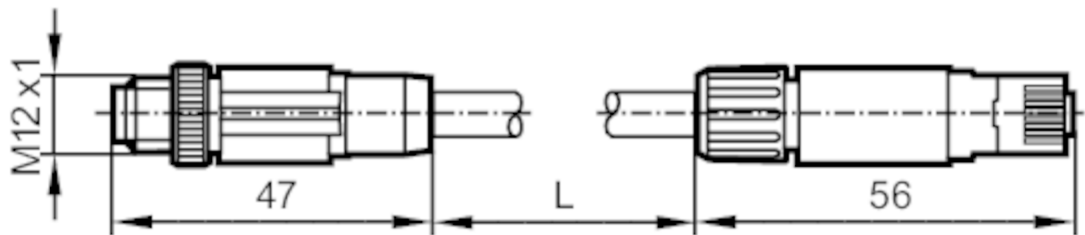

Einsatzbereich		
Besondere Eigenschaft		Abgeschirmte Leitung
Ausführung		Ethernetkabel, D-codiert
Applikation		Gekreuztes Patchkabel; Patchkabel
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-25...70
Schutzart		IP 67; IP 20; (M12-Stecker / RJ45-Stecker)
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	166,7
Werkstoffe		TPU / PA
Werkstoff Griffkörper		PA / TPU
Werkstoff Überwurfmutter		Zinkdruckguss, vernickelt
Bemerkungen		
Verpackungseinheit		1 Stück

Ethernet-Verbindungskabel

VSTGN040ZDS0002L04STGP040--S

Elektrischer Anschluss - Stecker M12


Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: D; Griffkörper: PA; Arretierung: Zinkdruckguss, vernickelt; Anzugsdrehmoment: 0,7...0,9 Nm



Elektrischer Anschluss

Kabel: 2 m, PVC, grün, Ø 6,5 mm, abgeschirmt; 2 x 2 x 0,38 mm²

Anschluss

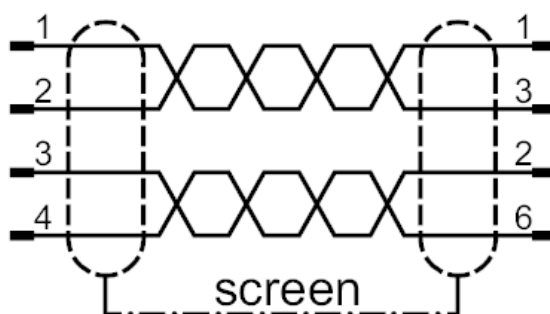

Elektrischer Anschluss - Stecker RJ45

Steckverbindung: 1 x RJ45, gerade; Griffkörper: TPU

