




Einschweißadapter für Prozesssensoren

WELDING ADAPT D6 HYGIENIC

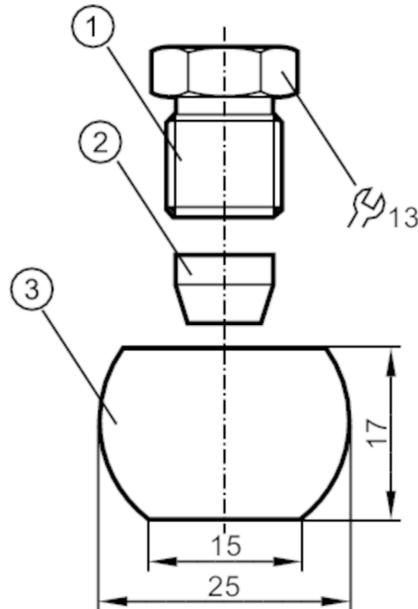

- 1 Klemmschraube
- 2 Klemmring
- 3 Einschweißmuffe

EC 1935/2004

Einsatzbereich	
Ausführung	für Temperatursensoren Ø 6 mm
Montage	Klemmverschraubung
Druckfestigkeit [bar]	10
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur [°C]	-10...150
Zulassungen / Prüfungen	
Druckgeräterichtlinie	Eine mögliche Einstufung nach DGRL ist anwendungsspezifisch und vom Anwender / Betreiber durchzuführen.
Sicherheitshinweise	Die Verträglichkeit zwischen Medium und Produktwerkstoff muss in allen Applikationen geprüft werden.
Mechanische Daten	
Gewicht [g]	56,1
Werkstoffe	1.4404 (Edelstahl / 316L); Klemmring: PEEK
Anzugsdrehmoment [Nm]	< 10
Sensorikanschluss	Ø 6 mm
Prozessanschluss	Einschweißadapter Ø 25 mm
Bemerkungen	
Verpackungseinheit	1 Stück