




Prozessadapter Tri-Clamp

ADAPT G1/2-CLAMP DIN32676/2

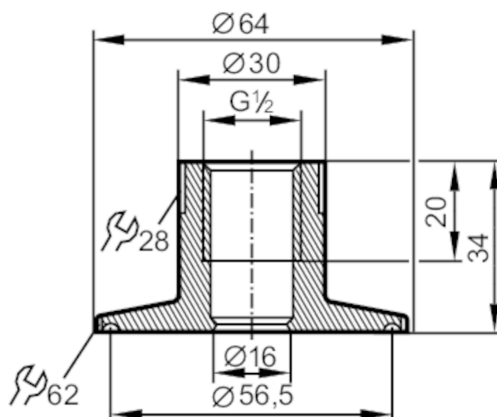

CRN EC 1935/2004 EHEDG Tested FCM FDA

Einsatzbereich		
Druckfestigkeit	[bar]	16
MAWP bei Applikationen gemäß CRN	[bar]	16
Zulassungen / Prüfungen		
Druckgeräterichtlinie	Eine mögliche Einstufung nach DGRL ist anwendungsspezifisch und vom Anwender / Betreiber durchzuführen.	
Sicherheitshinweise	Die Verträglichkeit zwischen Medium und Produktwerkstoff muss in allen Applikationen geprüft werden.	
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	269
Werkstoffe	1.4435 (Edelstahl / 316L)	
Sensorikanschluss	G 1/2 Dichtkonus	
Prozessanschluss	Clamp DN50 (2") DIN 32676 (ISO 2852)	
Oberflächenbeschaffenheit Ra/Rz der medienberührenden Flächen	0,4 / 4	
Bemerkungen		
Verpackungseinheit	1 Stück	