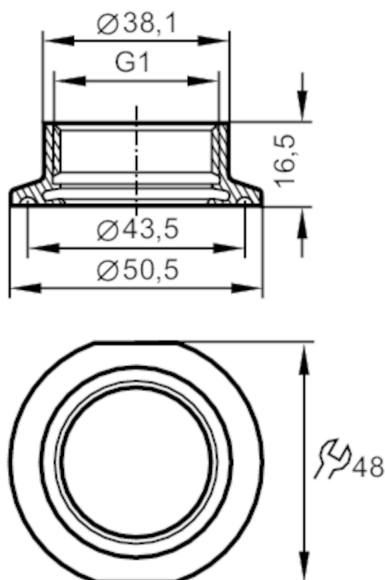


Prozessadapter Tri-Clamp

ADAPT IFM-CLAMP ISO2852 1-1.5"

CRN EC 1935/2004 EHEDG Tested 

Einsatzbereich

Druckfestigkeit	[bar]	16
-----------------	-------	----

Zulassungen / Prüfungen

Druckgeräterichtlinie	Eine mögliche Einstufung nach DGRL ist anwendungsspezifisch und vom Anwender / Betreiber durchzuführen.
Sicherheitshinweise	Die Verträglichkeit zwischen Medium und Produktwerkstoff muss in allen Applikationen geprüft werden.

Mechanische Daten

Gewicht	[g]	100,5
Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium	1.4435 (Edelstahl / 316L) ; Oberflächenbeschaffenheit : Ra<0,4 / Rz 4	
Sensorikanschluss	G 1 Innengewinde Aseptoflex Vario	
Prozessanschluss	Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852)	
Abdichtung	Dichtring	
Hygieneklasse nach DIN 11866	H4	

Zubehör

Lieferumfang	O-Ring: 1 x 24 x 2, EPDM, FDA-konform, E30054
Zubehör optional	O-Ring: 1 x 24 x 2, FKM, FDA-konform, E30123
	Dichtungsring: 1, PEEK, FDA-konform, E30124

Bemerkungen

Verpackungseinheit	1 Stück
--------------------	---------