

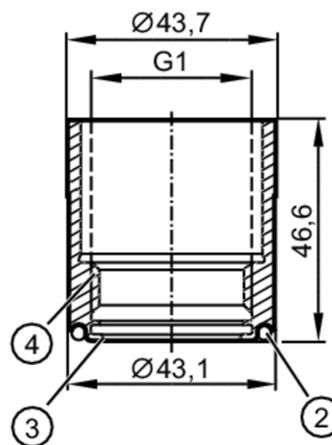


E33340

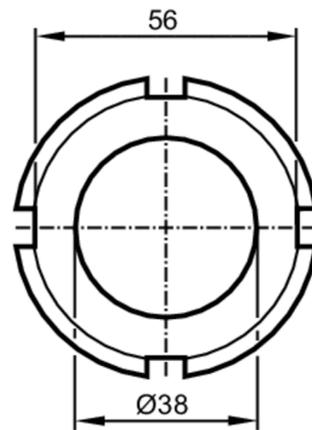

Universal-Prozessadapter

ADAPT UNI RD52

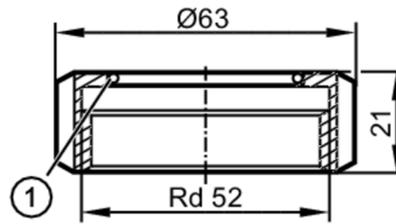

- 1 O-Ring 38 x 2 (FKM) FDA-konform
- 2 O-Ring 36 x 3 (EPDM) FDA-konform
- 3 Dichtfläche
- 4 Aseptoflex Vario

EC 1935/2004 

Einsatzbereich

Druckfestigkeit [bar] 16

Zulassungen / Prüfungen

Druckgeräterichtlinie Eine mögliche Einstufung nach DGRL ist anwendungsspezifisch und vom Anwender / Betreiber durchzuführen.

Sicherheitshinweise Die Verträglichkeit zwischen Medium und Produktwerkstoff muss in allen Applikationen geprüft werden.

E33340



Universal-Prozessadapter

ADAPT UNI RD52

Mechanische Daten	
Gewicht [g]	364,5
Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium	1.4435 (Edelstahl / 316L) ; Oberflächenbeschaffenheit : Ra<0,4 / Rz 4
Sensorikanschluss	G 1 Innengewinde Aseptoflex Vario
Prozessanschluss	Universal-Prozessadapter Rd 52
Abdichtung	Dichtring
Hygieneklasse nach DIN 11866	H4
Zubehör	
Lieferumfang	O-Ring: 24 x 2, EPDM, FDA-konform, E30054
	O-Ring: 38 x 2, FKM
	O-Ring: 36 x 3, EPDM, FDA-konform
Zubehör optional	O-Ring: 24 x 2, FKM, FDA-konform, E30123
	Dichtungsring, PEEK, FDA-konform, E30124
Bemerkungen	
Verpackungseinheit	1 Stück