


E37521



Schutzrohr für Temperatursensoren

THERMOWELL, D6/ G1/2 conical/L=150

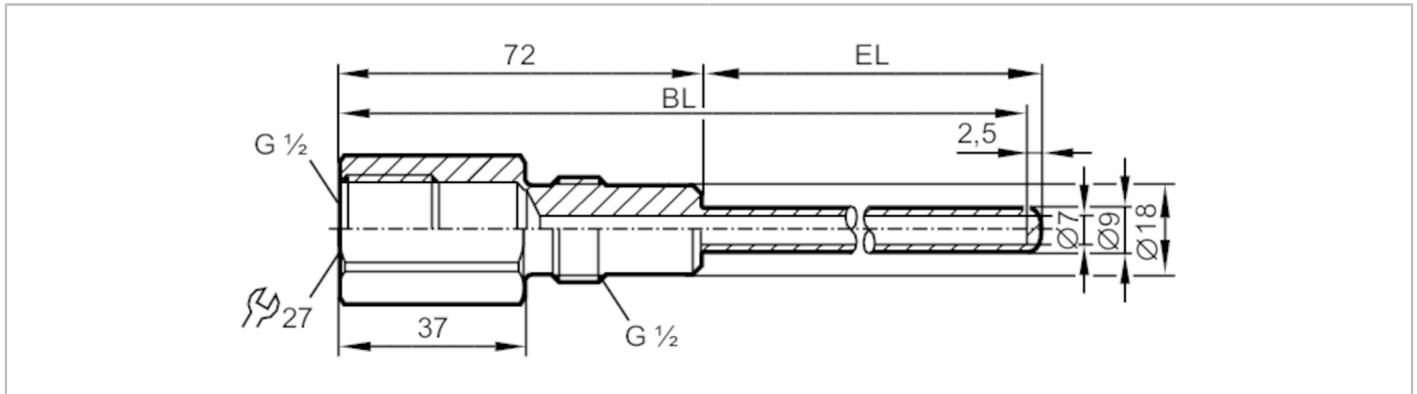

EC 1935/2004 EHEDG Tested 

Einsatzbereich	
Ausführung	für Temperatursensoren EL = 150 mm
Druckfestigkeit [bar]	16
Mechanische Daten	
Gewicht [g]	197,5
Werkstoffe	1.4404 (Edelstahl / 316L)
Sensorikanschluss	G 1/2 Dichtkonus Ø 6 mm
Prozessanschluss	G 1/2
Oberflächenbeschaffenheit Ra/Rz der medienberührenden Flächen	≤ 0,6 / -
Einbaulänge EL [mm]	118
Bohrungslänge BL [mm]	187
Bemerkungen	
Verpackungseinheit	1 Stück