


# E40267



## Schneidringverschraubung

COMPRESSION FITTING G1/2 METALLIC SEALIN

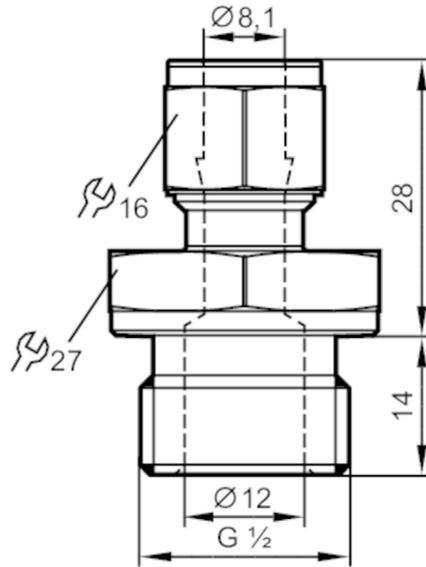

### ACS KTW/W270 Reg31

Einsatzbereich	
Montage	Schneidringverschraubung
Druckfestigkeit [bar]	50
Zulassungen / Prüfungen	
Druckgeräterichtlinie	Eine mögliche Einstufung nach DGRL ist anwendungsspezifisch und vom Anwender / Betreiber durchzuführen.
Sicherheitshinweise	Die Verträglichkeit zwischen Medium und Produktwerkstoff muss in allen Applikationen geprüft werden.
Mechanische Daten	
Gewicht [g]	93,5
Werkstoffe	1.4404 (Edelstahl / 316L)
Anzugsdrehmoment [Nm]	100
Sensorikanschluss	Ø 8 mm
Prozessanschluss	Gewindeanschluss G 1/2
Bemerkungen	
Verpackungseinheit	1 Stück