


E43305



Prozessadapter Milchrohrverschraubung

ADAPT G1/2-DIN11851 DN40

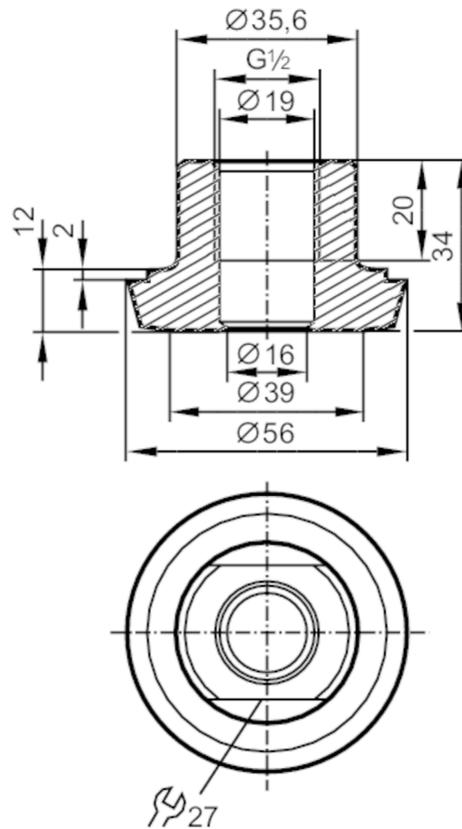

EC 1935/2004 FCM FDA

Einsatzbereich

Druckfestigkeit [bar] 40

Zulassungen / Prüfungen

Druckgeräterichtlinie Eine mögliche Einstufung nach DGRL ist anwendungsspezifisch und vom Anwender / Betreiber durchzuführen.

Sicherheitshinweise Die Verträglichkeit zwischen Medium und Produktwerkstoff muss in allen Applikationen geprüft werden.

Mechanische Daten

Gewicht [g] 341,5

Werkstoffe 1.4435 (Edelstahl / 316L)

Sensorikanschluss G 1/2 Dichtkonus

Prozessanschluss Milchrohrverschraubung DN40 (1,5") DIN 11851

Oberflächenbeschaffenheit Ra/Rz der medienberührenden Flächen 0,4 / 4

Hygienklasse nach DIN 11866 H4

Bemerkungen

Verpackungseinheit 1 Stück