


# E43311



## Prozessadapter Tri-Clamp

ADAPT G1/2-CLAMP (1") 3A

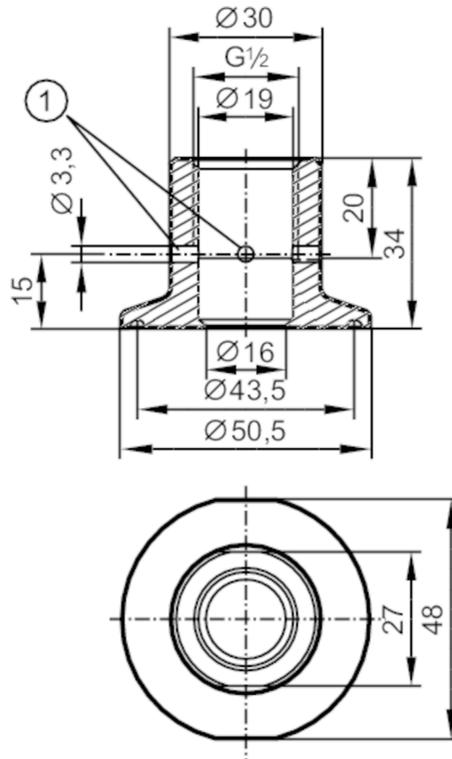

1 Leckagebohrung



CRN EC 1935/2004 EHEDG Certified FCM FDA

### Einsatzbereich

Ausführung		mit Leckagebohrung
Druckfestigkeit [bar]		25
MAWP bei Applikationen gemäß CRN [bar]		25

### Mechanische Daten

Gewicht [g]		203
Werkstoffe		1.4435 (Edelstahl / 316L)
Sensorikanschluss		G 1/2 Dichtkonus
Prozessanschluss		Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852)
Oberflächenbeschaffenheit Ra/Rz der medienberührenden Flächen		0,4 / 4

### Bemerkungen

Verpackungseinheit		1 Stück
--------------------	--	---------