
E43312

Prozessadapter Tri-Clamp

ADAPT G1/2-CLAMP (2") 3A





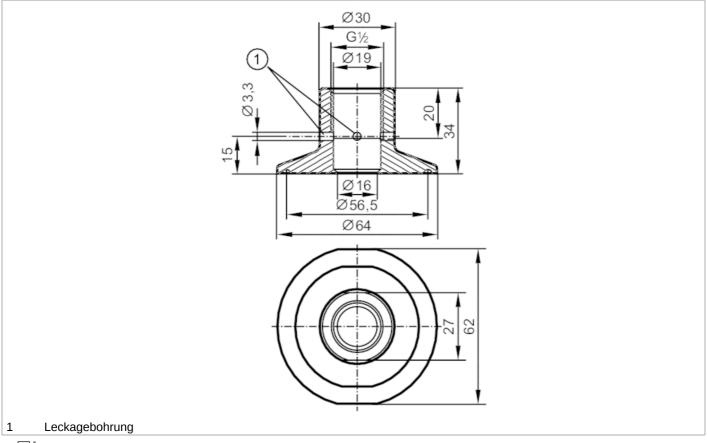

CRN EC 1935/2004 EHEDG Certified FCM

Einsatzbereich		
Ausführung		mit Leckagebohrung
Druckfestigkeit	[bar]	16
MAWP bei Applikationen gemäß CRN	[bar]	16
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	268
Werkstoffe		1.4435 (Edelstahl / 316L)
Sensorikanschluss		G 1/2 Dichtkonus
Prozessanschluss		Clamp DN50 (2") DIN 32676 (ISO 2852)
Oberflächenbeschaffenheit Ra/Rz der medienberührenden Flächer	1	0,4 / 4
Bemerkungen		
Verpackungseinheit		1 Stück