


# E80353



## RFID-Tag

ID-TAG/R30X10/04

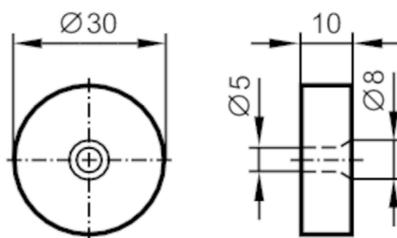

### Einsatzbereich

Betriebstemperatur (aktiv)	[°C]	-25...85
Peaktemperatur (passiv)	[°C]	100

### Elektrische Daten

Arbeitsfrequenz	[MHz]	865...870
Speichergröße	[bit]	128
Max. Lesezyklen		unbegrenzt
Max. Schreibzyklen		100000

### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	-25...85
Lagertemperatur	[°C]	-40...100

### Mechanische Daten

Gewicht	[g]	8,75
Abmessungen	[mm]	Ø 30 / L = 10
Werkstoffe		PU schwarz

### Bemerkungen

Verpackungseinheit		1 Stück
--------------------	--	---------

### Weitere Daten

#### Leseabstand (m)

DTE80x	0,5
DTE90x	-
ANT860 / ANT960	-
ANT820 / ANT920	-