


## Konfektionierbarer Steckersatz für Mobilsteuerungen

BasicContact-Set/for CR0421

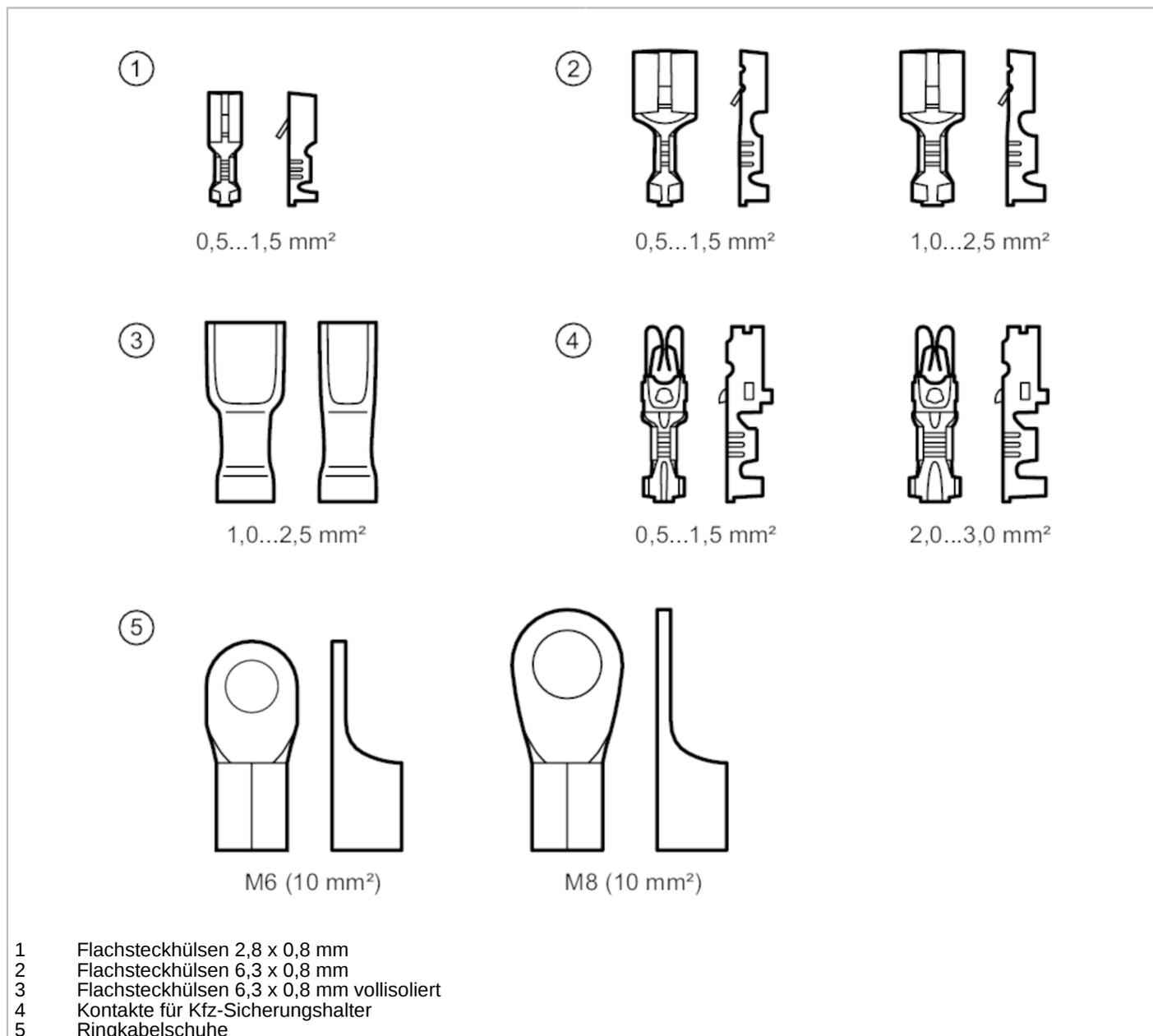

### Einsatzbereich

Ausführung

für BasicRelay, zur Vollbelegung eines BasicRelay, CR0421

### Mechanische Daten

Gewicht

[g]

85,5

Abmessungen

[mm]

134,5 x 50,6 x 210

# EC0457



## Konfektionierbarer Steckersatz für Mobilsteuerungen

BasicContact-Set/for CR0421

Zubehör	
Lieferumfang	Flachsteckhülsen für Relaisanschlüsse: 10 x 2,8 x 0,8 mm (0,5...1,0 mm <sup>2</sup> ), DIN 46340
	Flachsteckhülsen für Relaisanschlüsse: 20 x 6,3 x 0,8 mm (0,5...1,0 mm <sup>2</sup> ), DIN 46340
	Flachsteckhülsen für Relaisanschlüsse: 20 x 6,3 x 0,8 mm (1,0...2,5 mm <sup>2</sup> ), DIN 46340
	Flachsteckhülsen für Potentialverteiler: 20 x 6,3 x 0,8 mm (1,0...2,5 mm <sup>2</sup> ), vollisoliert DIN 46245
	Kontakte für Kfz-Sicherungshalter: 6 x 0,5...1,5 mm <sup>2</sup>
	Kontakte für Kfz-Sicherungshalter: 4 x 2,0...3,0 mm <sup>2</sup>
	Ringkabelschuhe für Spannungsversorgung: 1 x M6 (10 mm <sup>2</sup> ), DIN 46234
	Ringkabelschuhe für Spannungsversorgung: 1 x M8 (10 mm <sup>2</sup> ), DIN 46234
	Muttern: 1 x M6, verzinkt ISO 4032
	Muttern: 1 x M8, verzinkt ISO 4032
Elektrischer Anschluss	
Anschlussklemmen:	