


# E3M123



## Cavo di collegamento

MCI CONNECTION CABLE 3M

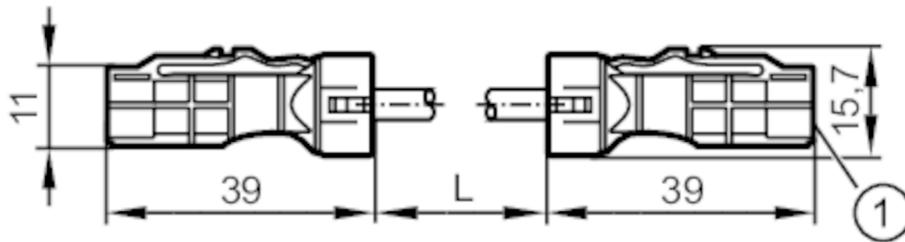

1 MCI



### Applicazione

Particolarità  Idoneità della catena portacavi

### Dati elettrici

Tensione di esercizio [V]  < 25 AC / < 60 DC

### Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C]  -40...105

Grado di protezione  IP 67

### Dati meccanici

Peso [g]  116,8

Idoneità della catena portacavi  si

Idoneità della catena portacavi  Raggio di curvatura con installazione fissa   $\geq 40$  mm

### Osservazioni

Quantità  1 pezzo

### Collegamento elettrico

Cavo: 3 m, TPU, nero