


E43318



Raccordo a T

T-PIPE/G1/2/L140/DN50

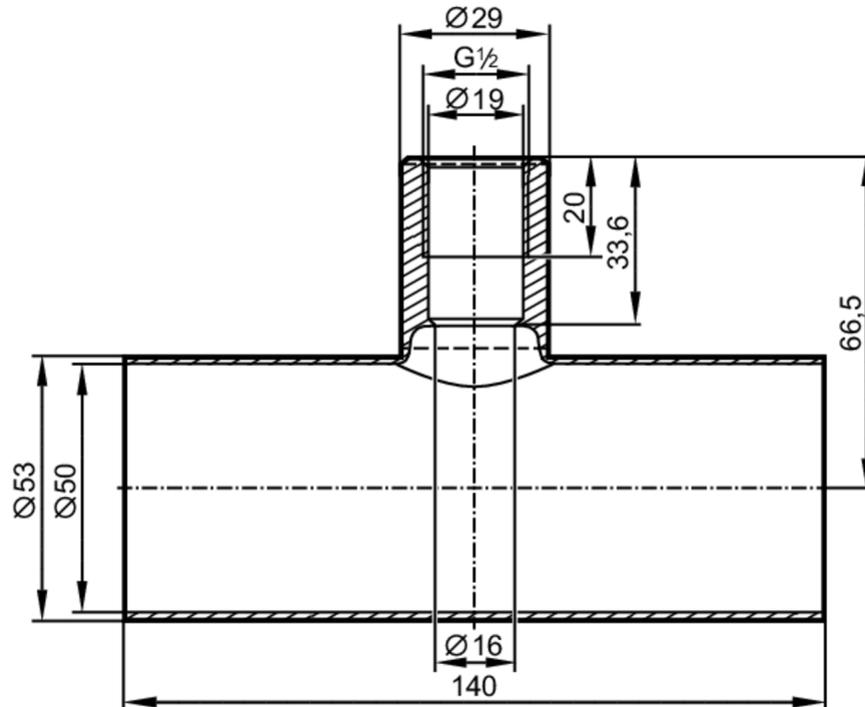

EC 1935/2004 EHEDG Tested FCM

Applicazione	
Modello	per sensori e adattatori con raccordo a processo G 1/2 A
Resistenza a pressione [bar]	20
Test / Certificazioni	
Direttiva in materia di attrezzature a pressione	Una possibile classificazione secondo PED dipende dall'applicazione e deve essere eseguita dall'operatore/gestore.
Indicazioni di sicurezza	È necessario verificare la compatibilità tra fluido e materiale del prodotto per tutte le applicazioni.
Dati meccanici	
Peso [g]	667,5
Materiali	1.4404 (AISI 316L)
Collegamento sensore	G 1/2 guarnizione conica
Raccordo a processo	Adattatore a saldare Ø 53 mm
Aspetto Ra/Rz delle superfici a contatto con il fluido	0,8 / 4
Accessori	
Fornitura	O-ring: 1, FKM
Osservazioni	
Quantità	1 pezzo