




AS-Interface Diagnosemodul

AS-i Tuner IP67

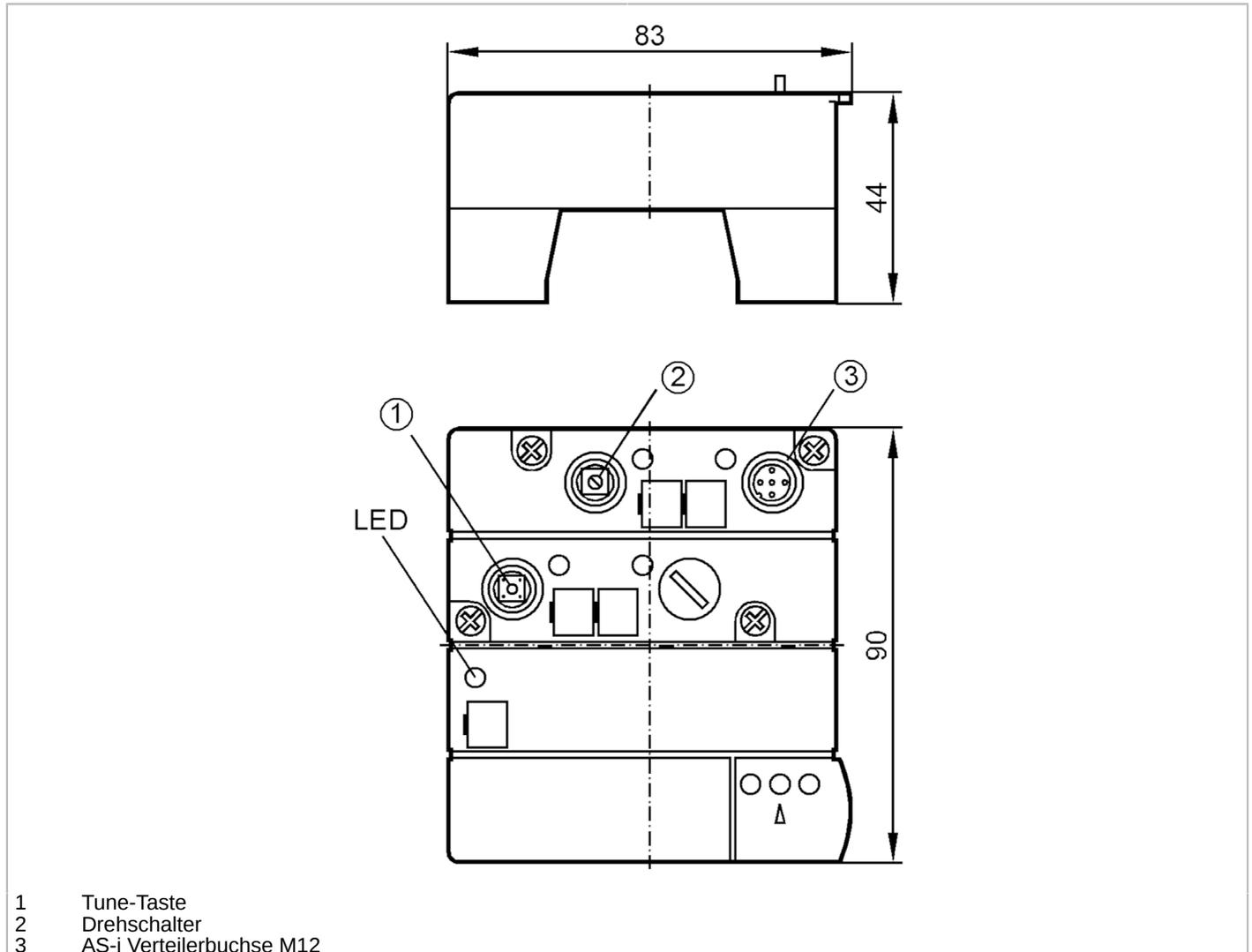


Einsatzbereich	
Applikation	Diagnosetool für AS-i
Elektrische Daten	
Nennspannung DC [V]	26,5...31,6
Max. Stromaufnahme aus AS-i [mA]	60
Verpolungsschutz	ja
Unterspannungsüberwachung	ja
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur [°C]	0...55
Schutzart	IP 67
Zulassungen / Prüfungen	
MTTF [Jahre]	140
Mechanische Daten	
Gewicht [g]	199,2

AC1146



AS-Interface Diagnosemodul

AS-i Tuner IP67

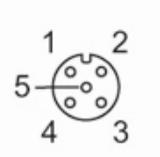Werkstoffe	PBT	
Anzeigen / Bedienelemente		
Anzeige	Betrieb	LED, grün
	Warnung	LED, gelb
	Fehler	LED, rot
Zubehör		
Zubehör optional	Modulunterteil:, AC5000	
Bemerkungen		
Bemerkungen	Keine Adressierung erforderlich Strombelastbarkeit der AS-i-Verteilerbuchse max. 1 A	
Verpackungseinheit	1 Stück	
Elektrischer Anschluss		
Kontaktstifte zu Modulunterteil, FK:		
Steckverbindung: M12; Codierung: A		
		
1	AS-i Verteilerbuchse M12	
2	AS-i +	
3	AS-i -	