




AS-Interface Leuchttastermodul

EMS-Module 2BI 2LO RD/GN

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

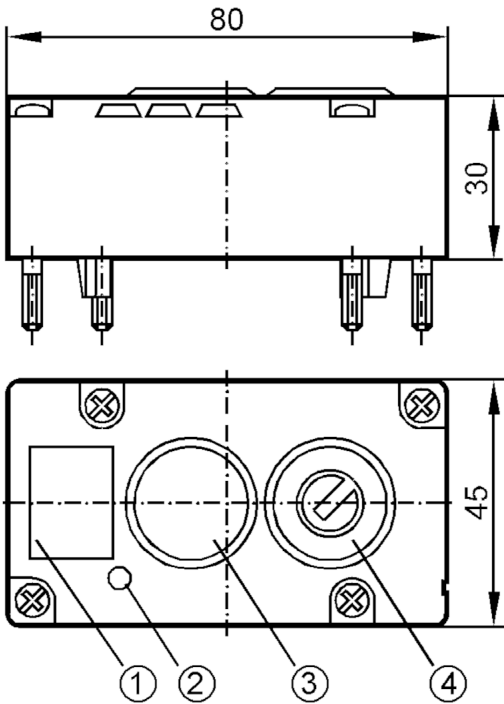

- 1 Beschriftungsfeld
- 2 LED
- 3 Taste / LED
- 4 Schlüsselschalter



Elektrische Daten		
Betriebsspannung	[V]	26,5...31,6 DC
Max. Stromaufnahme aus AS-i	[mA]	55
Eingänge		
Sensorversorgung der Eingänge		AS-i
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-25...60
Lagertemperatur	[°C]	-40...85
Schutzart		IP 40; (mit Schutzhaube: IP 54)
Zulassungen / Prüfungen		
EMV	EN 50295	
AS-i Kennwerte		
AS-i Version		2.1
Erweiterter Adressiermodus		ja
AS-i Master Profil		M2; M3; M4
AS-i Profil		S-B.A.E
AS-i E/A-Konfiguration	[hex]	B
AS-i ID-Code	[hex]	A.E



AS-Interface Leuchttastermodul

EMS-Module 2BI 2LO RD/GN

AS-i Zertifikat	49202				
Belegung der Datenbits	Datenbit	D0	D1	D2	D3
	Belegung	nicht verwendet	LED	Schlüsselschalter	Taste
Mechanische Daten					
Gewicht	[g]	117,5			
Montageart	AS-i Schnittstelle zu FK- oder PG-Unterteilen				
Werkstoffe	PBT				
Anzeigen / Bedienelemente					
Anzeige	Betrieb		LED, grün		
	Fehler		LED, rot		
Bemerkungen					
Bemerkungen	Die Taster (EAO Baureihe 84) bieten Schutz gegen unbeabsichtigte Berührung. Gehäuse und Taster sind beschriftbar.				
Verpackungseinheit	1 Stück				
Elektrischer Anschluss					
Kontaktstifte zu Modulunterteil, FK / PG:					