


Unterteil für AS-Interface Module

EMS-Base FC V2A

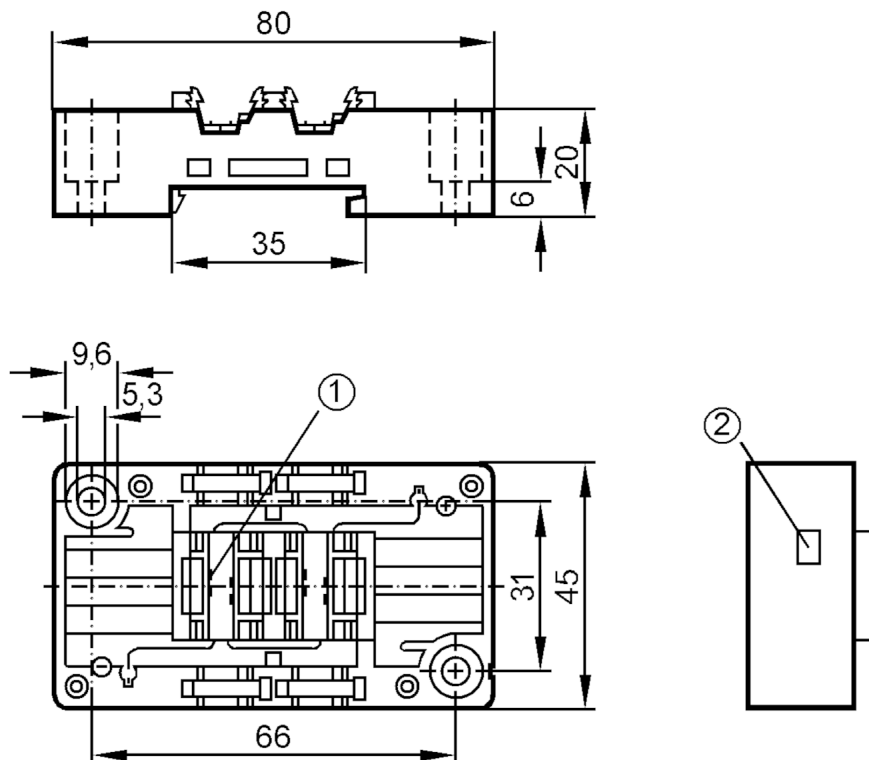

- 1 Kontaktstifte
2 Beschriftungsfeld



Elektrische Daten

Betriebsspannung [V] 26,5...31,6 DC

Ausgänge

Elektrische Ausführung AS-i
Kontaktbelastbarkeit < 2 A

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C] -25...85
Schutzart IP 67; (je nach verwendetem Oberteil: IP 20 / IP 65 / IP 67)

Mechanische Daten

Gewicht [g] 59,7
Montageart Tragschienen- und Rückwandmontage
Werkstoffe PBT; 1.4305 (Edelstahl / 303)

Bemerkungen

Verpackungseinheit 1 Stück

Elektrischer Anschluss

Kontaktstifte im Moduloberteil:

Schnellmontagetechnik für AS-i Flachkabel: