


Y-Verteiler

ZDO2H050MSS0000-00STGH050MSS

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

Alternativartikel: EBC114

Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.

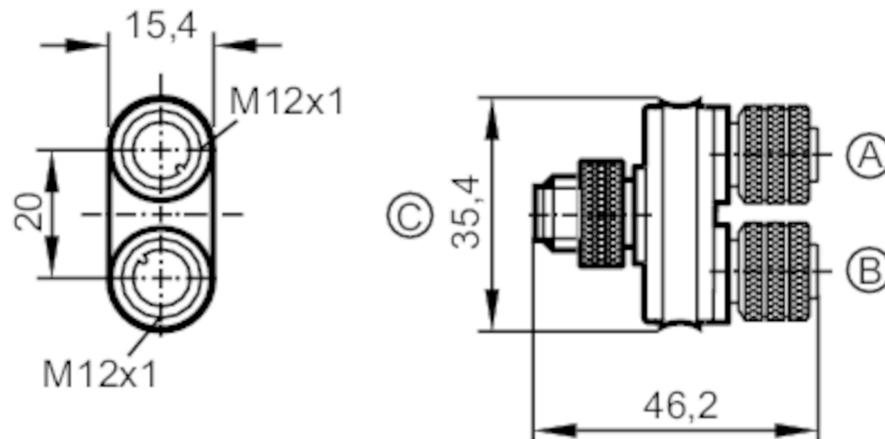

Einsatzbereich

Besondere Eigenschaft	silikonfrei; Vergoldete Kontakte
Silikonfrei	ja

Elektrische Daten

Betriebsspannung	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Strombelastbarkeit je Modul / Steckplatz	[A]	4
Strombelastbarkeit gesamt	[A]	4

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	-25...90
Schutzart		IP 67

Mechanische Daten

Gewicht	[g]	31,8
Abmessungen	[mm]	15,4 x 35,4 x 46,2
Werkstoffe		PUR
Werkstoff Griffkörper		PUR
Werkstoff Überwurfmutter		Messing, vernickelt
Ausführung Steckverbinder		M12

Bemerkungen

Bemerkungen	Ausgang A Überwurfmutter teflonbeschichtet (schwarz) Ausgang B Überwurfmutter vernickelt
-------------	---

E10803



Y-Verteiler

 
ZDO2H050MSS0000-00STGH050MSS

Verpackungseinheit

1 Stück


Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 2 x M12; Codierung: A; Griffkörper: PUR; Arretierung: Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet



Elektrischer Anschluss - Stecker

 Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A; Griffkörper: PUR; Arretierung: Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet



Anschluss

