


Konfektionierbare Buchse

SDOAK190MSSFPG

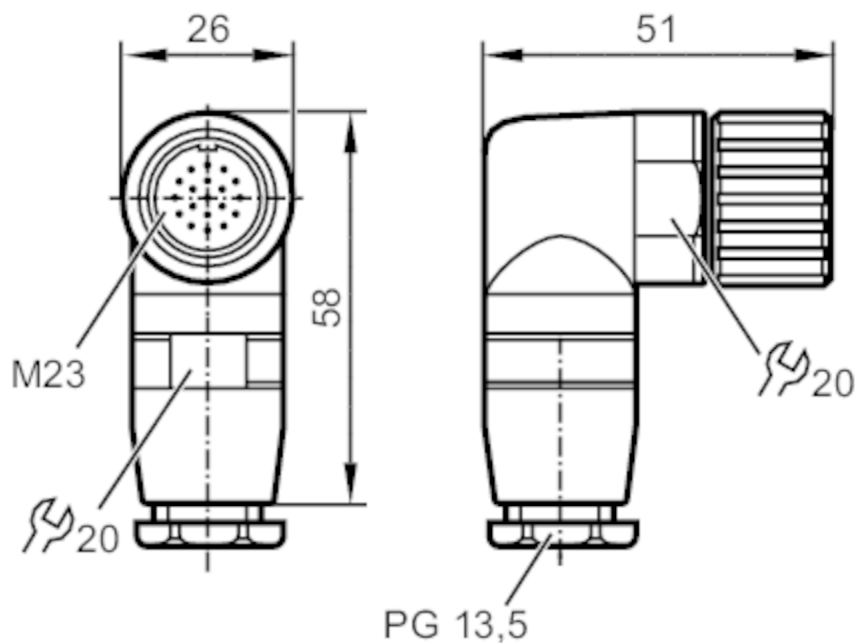

Elektrische Daten

Betriebsspannung	[V]	10...30 DC
Strombelastbarkeit gesamt	[A]	7,5

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	-25...90
Schutzart		IP 65

Mechanische Daten

Gewicht	[g]	148,5
Abmessungen	[mm]	51 x 26 x 58
Werkstoffe		Messing vernickelt
Werkstoff Griffkörper		Messing, vernickelt
Werkstoff Überwurfmutter		Messing, vernickelt

Bemerkungen


Verpackungseinheit	1 Stück
--------------------	---------

Elektrischer Anschluss

Lötanschluss: ...1 mm²; Leitungsmantel: Ø 10...14 mm

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M23, abgewinkelt; Griffkörper: Messing, vernickelt; Arretierung: Messing, vernickelt

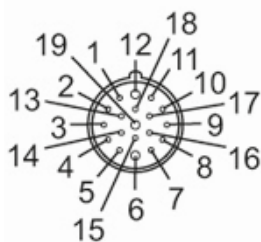



Konfektionierbare Buchse

SDOAK190MSSFKPG

Anschluss

