

E11512




Konfektionierbare Buchse

SDOAH050MSSFKPG

Auslaufartikel

Alternativartikel: EVC815

Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.

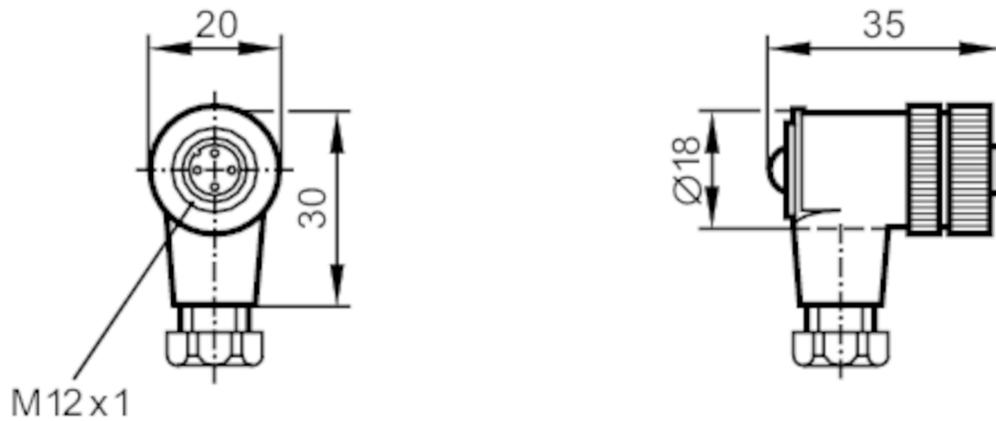

Einsatzbereich

| | |
|-----------------------|----------------------------------|
| Besondere Eigenschaft | silikonfrei; Vergoldete Kontakte |
| Silikonfrei | ja |

Elektrische Daten

| | | |
|---------------------------|-----|-------------------|
| Betriebsspannung | [V] | < 45 AC / < 70 DC |
| Strombelastbarkeit gesamt | [A] | 4; (...40 °C) |

Umgebungsbedingungen

| | | |
|---------------------|------|----------|
| Umgebungstemperatur | [°C] | -25...85 |
| Schutzart | | IP 68 |

Mechanische Daten

| | | |
|--------------------------|------|---------------------|
| Gewicht | [g] | 29,1 |
| Abmessungen | [mm] | 35 x 20 x 30 |
| Werkstoffe | | PA |
| Werkstoff Griffkörper | | PA |
| Werkstoff Überwurfmutter | | Messing, vernickelt |

Bemerkungen

| | | |
|--------------------|--|---------|
| Verpackungseinheit | | 1 Stück |
|--------------------|--|---------|

E11512



Konfektionierbare Buchse

SDOAH050MSSFKPG

Elektrischer Anschluss

Schraubklemmen: ...0,75 mm²; Leitungsmantel: Ø 4...6 mm

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M12, abgewinkelt; Codierung: A; Griffkörper: PA; Arretierung: Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet



Anschluss

