




## Anschlusskabel mit Stecker

ASTGH040VAS0010E04

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

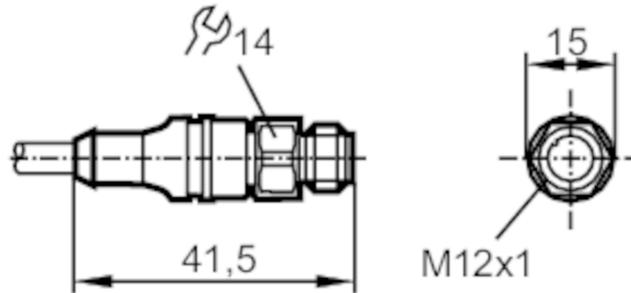

### Einsatzbereich

Besondere Eigenschaft	silikonfrei; Vergoldete Kontakte
Silikonfrei	ja

### Elektrische Daten

Betriebsspannung	[V]	< 250 AC / < 300 DC
------------------	-----	---------------------

### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	-25...100
Schutzart		IP 68; IP 69K

### Mechanische Daten

Abmessungen	[mm]	15 x 15 x 41,5
Werkstoffe		PVC
Werkstoff Griffkörper		PVC
Werkstoff Überwurfmutter		1.4404 (Edelstahl / 316L)

### Bemerkungen

Verpackungseinheit		1 Stück
--------------------	--	---------

# E11646



## Anschlusskabel mit Stecker

ASTGH040VAS0010E04

### Elektrischer Anschluss

Kabel: 10 m, PVC, orange, Ø 5,3 mm; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm)

### Elektrischer Anschluss - Stecker

Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: A; Griffkörper: PVC; Arretierung: 1.4404 (Edelstahl / 316L); Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,7...0,9 Nm



### Anschluss

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

Adernfarben :  
BK = schwarz  
BN = braun  
BU = blau  
WH = weiß