


E11739



Anschlusskabel mit Buchse

ADOAK120MSS0005H12

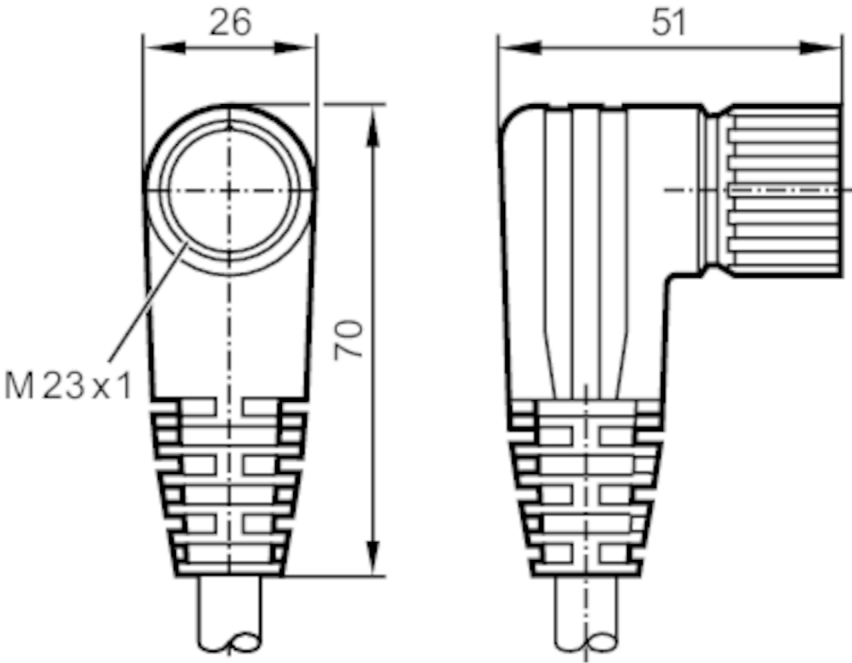

Einsatzbereich		
Besondere Eigenschaft		halogenfrei
Elektrische Daten		
Betriebsspannung	[V]	< 63 AC/DC
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-25...80
Schutzart		IP 67
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	748,5
Abmessungen	[mm]	51 x 26 x 70
Werkstoffe		PUR schwarz
Werkstoff Griffkörper		PUR
Werkstoff Überwurfmutter		Messing, vernickelt
Anzugsdrehmoment	[Nm]	2
Bemerkungen		
Verpackungseinheit		1 Stück



Anschlusskabel mit Buchse


ADOAK120MSS0005H12

Elektrischer Anschluss


Kabel: 5 m, PUR, halogenfrei, schwarz, Ø 9,3 mm; 8 x 0,5 mm² (63 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1,0 mm² (127 x Ø 0,1 mm)

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M23, abgewinkelt; Griffkörper: PUR; Arretierung: Messing, vernickelt

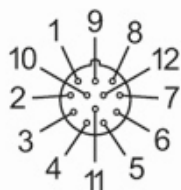

Anschluss

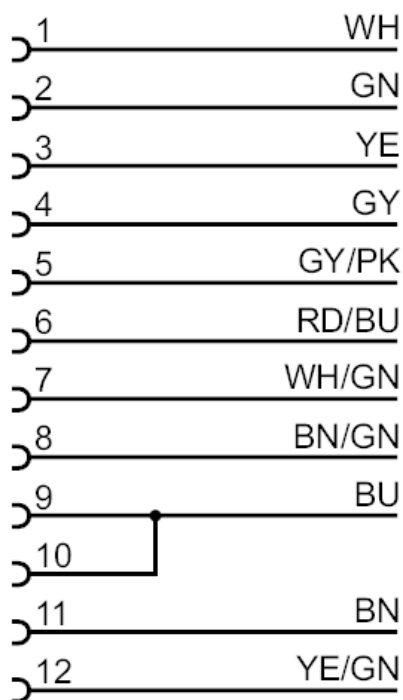

Adernfarben :	
BN =	braun
BU =	blau
GN =	grün
GY =	grau
PK =	rosa
RD =	rot
WH =	weiß
YE =	gelb