

Anschlusskabel mit Buchse

ADOGK190MSS0015H19



Einsatzbereich

Besondere Eigenschaft

halogenfrei

Elektrische Daten

Betriebsspannung

[V]

< 63 AC/DC

Strombelastbarkeit gesamt

[A]

8

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur

[°C]

-25...80

Schutzart

IP 67

Mechanische Daten

Gewicht

[g]

3140,5

Abmessungen

[mm]

26 x 26 x 85

Werkstoffe

PUR schwarz

Werkstoff Griffkörper

PUR

Werkstoff Überwurfmutter

Messing, vernickelt

Anzugsdrehmoment

[Nm]

2

Bemerkungen

Verpackungseinheit

1 Stück

E11744



Anschlusskabel mit Buchse


ADOGK190MSS0015H19

Elektrischer Anschluss

Kabel: 15 m, PUR, halogenfrei, schwarz, Ø 11,6 mm; 16 x 0,5 mm² (63 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1,0 mm² (127 x Ø 0,1 mm)

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M23, gerade; Griffkörper: PUR; Arretierung: Messing, vernickelt

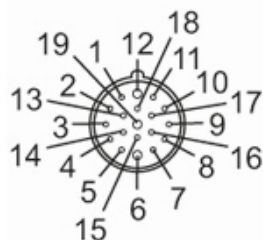



Anschlusskabel mit Buchse

ADOGK190MSS0015H19

Anschluss

1	VT
2	RD
3	GY
4	RD/BU
5	GN
6	BU
7	GY/PK
8	WH/GN
9	WH/YE
10	WH/GY
11	BK
12	GN/YE
13	YE/BN
14	BN/GN
15	WH
16	YE
17	PK
18	GY/BN
19	BN

	Adernfarben :
BK =	schwarz
BN =	braun
BU =	blau
GN =	grün
GY =	grau
PK =	rosa
RD =	rot
VT =	violett
WH =	weiß
YE =	gelb