




Konfektionierbare Buchse

SDOAL070PLSFKPG

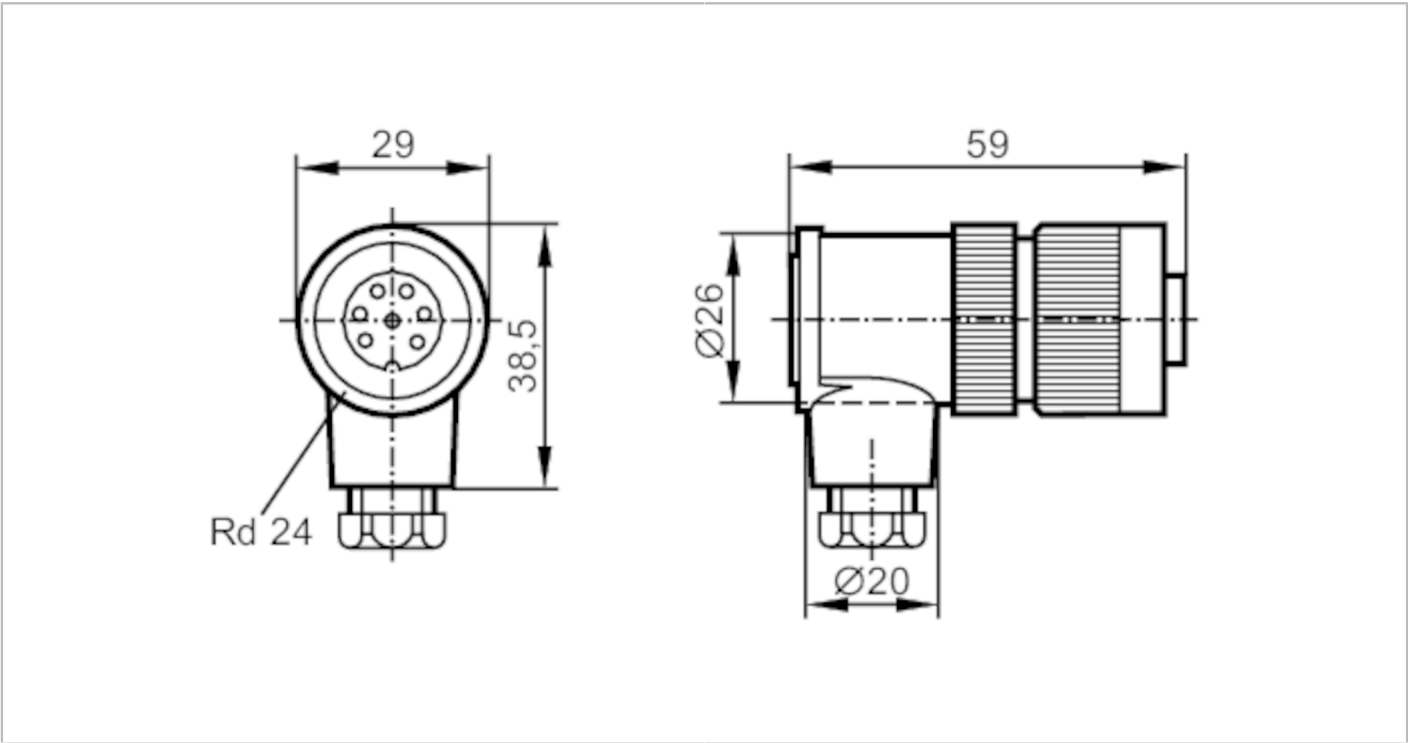

Einsatzbereich		
Besondere Eigenschaft		Vergoldete Kontakte
Elektrische Daten		
Betriebsspannung	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-40...100
Schutzart		IP 67
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	43,7
Abmessungen	[mm]	59 x 29 x 38,5
Werkstoffe		PBT
Werkstoff Griffkörper		PBT
Werkstoff Überwurfmutter		PA
Bemerkungen		
Verpackungseinheit		1 Stück



Konfektionierbare Buchse

 
SDOAL070PLSFKPG

Elektrischer Anschluss

Anschlussklemmen: ...2,5 mm²; Leitungsmantel: Ø 6...8 mm

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x Rd24, abgewinkelt; Codierung: A; Griffkörper: PBT; Arretierung: PA; Kontakte: vergoldet



Anschluss

