


Konfektionierbarer Stecker

SSTGH040ZDSFKSK

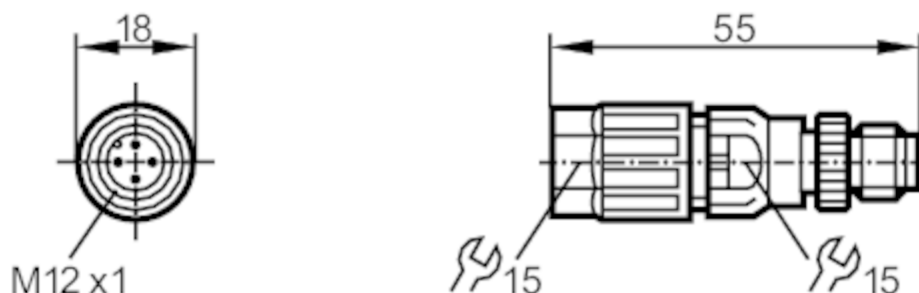

Elektrische Daten

Betriebsspannung	[V]	< 250 AC/DC
Strombelastbarkeit gesamt	[A]	4

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	-25...60
Schutzart		IP 67

Mechanische Daten

Gewicht	[g]	15,4
Abmessungen	[mm]	18 x 18 x 55
Werkstoffe		PA 6.6
Werkstoff Griffkörper		PA 6.6
Werkstoff Überwurfmutter		Zink, vernickelt

Bemerkungen

Verpackungseinheit	1 Stück
--------------------	---------

Elektrischer Anschluss

Eindringtechnik: 0,34...0,75 mm²; Adernisolation: PVC / PE; (Ø ...2,5 mm); Leitungsmantel: Ø 4...7,5 mm

Elektrischer Anschluss - Stecker

Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: A; Griffkörper: PA 6.6; Arretierung: Zink, vernickelt



E11144



Konfektionierbarer Stecker

SSTGH040ZDSFKSK

Anschluss

