


Distanzplatte für Schalnocken

SPACER 10MM FOR PUCK

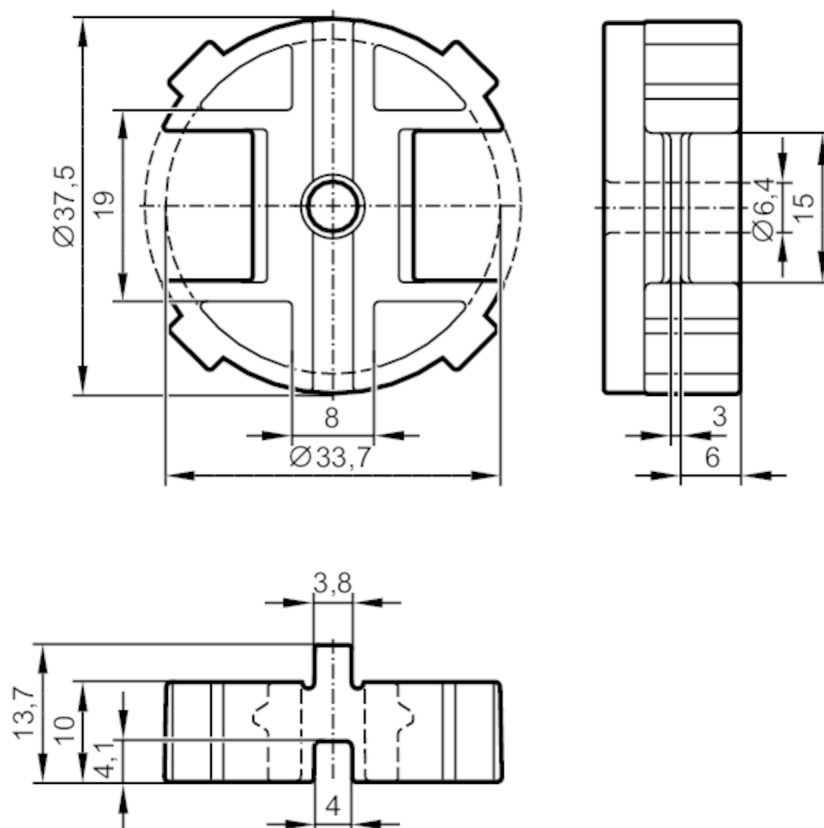

Einsatzbereich

Ausführung

für mechanische Schnittstellen bei pneumatischen Antrieben oder handbetriebenen Stellgliedern VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337

Montage

Ausgleichshöhe 10 mm

Mechanische Daten

Gewicht

[g]

13,2

Werkstoffe

PA 6 schwarz; Schraube: Edelstahl

Zubehör

Lieferumfang

Halbrundkopfschraube: 1 x M6 x 25, EN ISO 7380-2:2011

Bemerkungen

Verpackungseinheit

1 Stück