


E12538



Bedämpfungsmagnet

MAGNET M6.1 NEODYM, DRILL HOLE

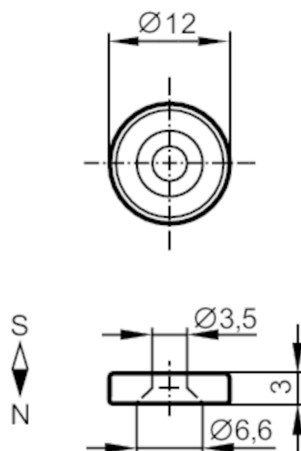

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	-40...80
---------------------	------	----------

Mechanische Daten

Gewicht	[g]	3
Abmessungen	[mm]	Ø 12 / L = 3
Werkstoffe		Neodym
Magnetfeldstärke	[mT]	250

Bemerkungen

Verpackungseinheit		1 Stück
--------------------	--	---------