


Montagewinkel

VALVE BRACKET 20-40MM

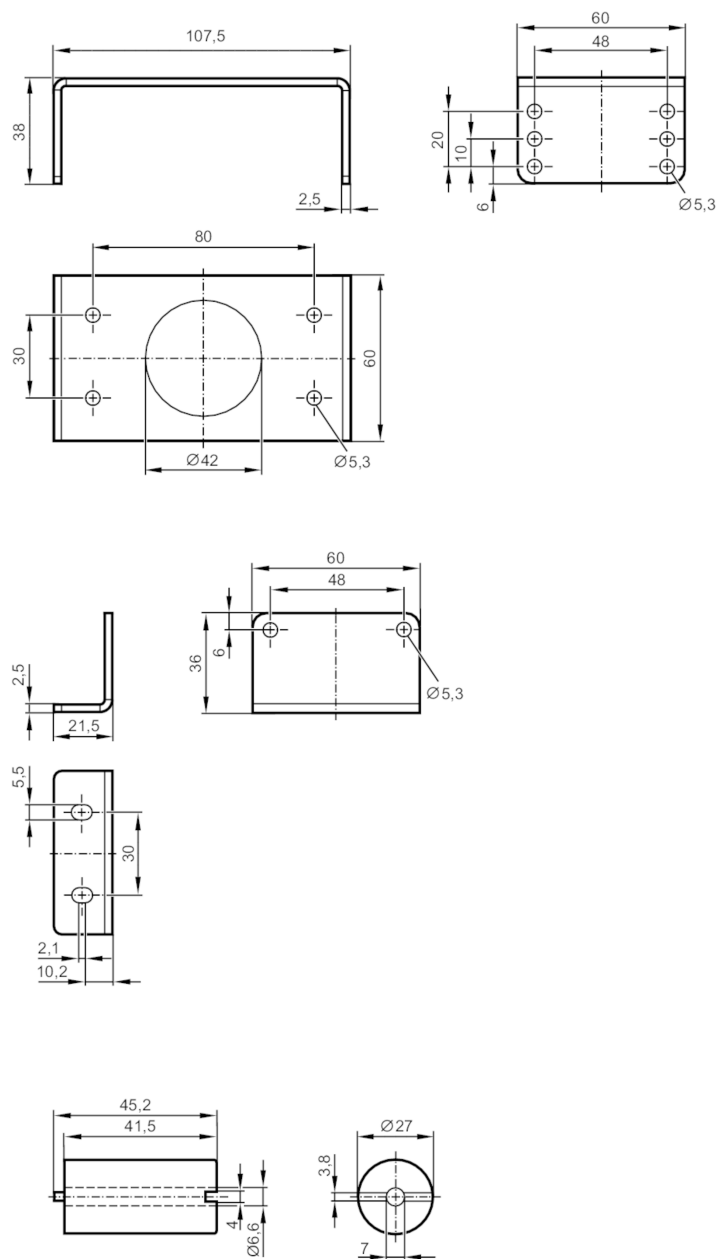

Einsatzbereich

Ausführung

für mechanische Schnittstellen bei pneumatischen Antrieben VDI / VDE 3845

Mechanische Daten

Gewicht [g]

471,5

Lochpaarabstand für Montagewinkel

80 x 30 / 130 x 30 mm

Wellenhöhe für Ventilantrieb

20 / 30 / 40 mm

Passend für Wellendurchmesser [mm]

> 38

Werkstoffe

Montagewinkel: 1.4404 (Edelstahl / 316L); Wellenadapter: Aluminium

E12674



Montagewinkel

VALVE BRACKET 20-40MM

Zubehör

Lieferumfang

Innensechskantschraube: 1 x M6 x 60, Edelstahl

Innensechskantschrauben: 8 x M5 x 8, Edelstahl

Sechskantmutter: 8 x M5, Edelstahl

Bemerkungen

Verpackungseinheit

1 Stück