


## Ethernet-Verbindungskabel

VSTAN040ZDS0002L04STGP040--S

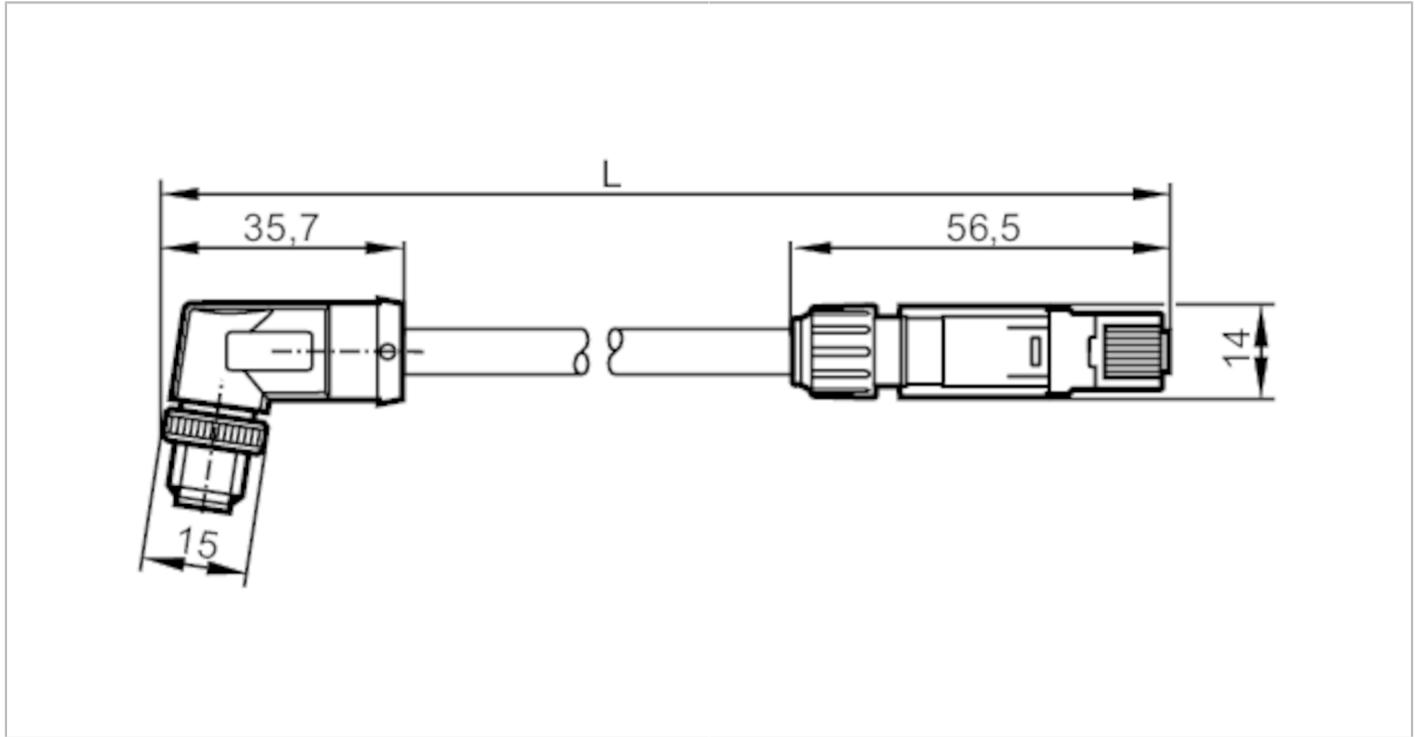

## Einsatzbereich

Besondere Eigenschaft	Vergoldete Kontakte; Abgeschirmte Leitung
Ausführung	Ethernetkabel, D-codiert
Applikation	Gekreuztes Patchkabel; Patchkabel

## Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	-25...70
Schutzart		IP 67; IP 42; (M12-Stecker / RJ45-Stecker)

## Mechanische Daten

Gewicht	[g]	167,2
Werkstoffe		PUR / PC
Werkstoff Griffkörper		PUR / PC
Werkstoff Überwurfmutter		Zinkdruckguss, vernickelt

## Bemerkungen

Verpackungseinheit		1 Stück
--------------------	--	---------

# E12226



## Ethernet-Verbindungskabel

VSTAN040ZDS0002L04STGP040--S

### Elektrischer Anschluss - Stecker M12


Steckverbindung: 1 x M12, abgewinkelt; Codierung: D; Griffkörper: PUR; Arretierung: Zinkdruckguss, vernickelt; Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,7...0,9 Nm



### Elektrischer Anschluss

Kabel: 2 m, PVC, grün, Ø 6,2 mm, abgeschirmt; 4 x 0,38 mm<sup>2</sup>

### Anschluss

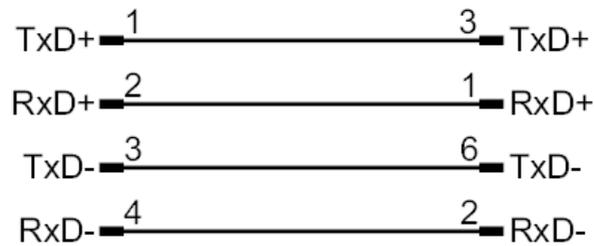

### Elektrischer Anschluss - Stecker RJ45

Steckverbindung: 1 x RJ45, gerade; Griffkörper: PC

