


# E12266



## Konfektionierbarer Stecker

SSTGH040MSSFKPG

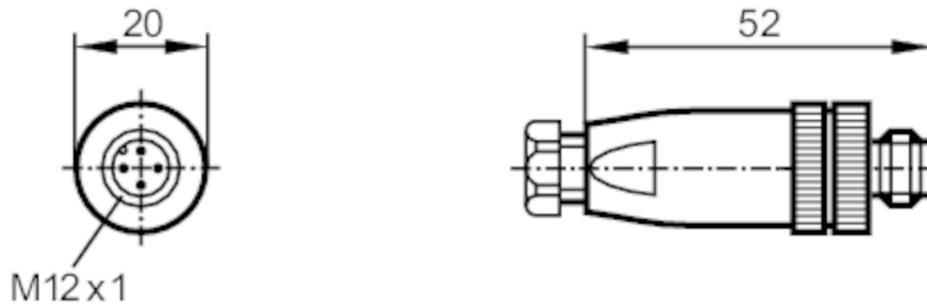

### Einsatzbereich

Besondere Eigenschaft	silikonfrei; Vergoldete Kontakte
Silikonfrei	ja

### Elektrische Daten

Betriebsspannung [V]	< 45 AC / < 70 DC
Strombelastbarkeit gesamt [A]	4; (...40 °C)

### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C]	-25...85
Schutzart	IP 68

### Mechanische Daten

Gewicht [g]	24,9
Abmessungen [mm]	20 x 20 x 52
Werkstoffe	PA
Werkstoff Griffkörper	PA
Werkstoff Überwurfmutter	Messing, vernickelt

### Bemerkungen

Verpackungseinheit	1 Stück
--------------------	---------

# E12266



## Konfektionierbarer Stecker

SSTGH040MSSFKPG

### Elektrischer Anschluss

Schraubklemmen: ...0,75 mm<sup>2</sup>; Leitungsmantel: Ø 2,5...3,5 mm

### Elektrischer Anschluss - Stecker

Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: A; Griffkörper: PA; Arretierung: Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet



### Anschluss

