




## Y-Verteiler

ZDO2F030MSS0000-00STGF040MSS

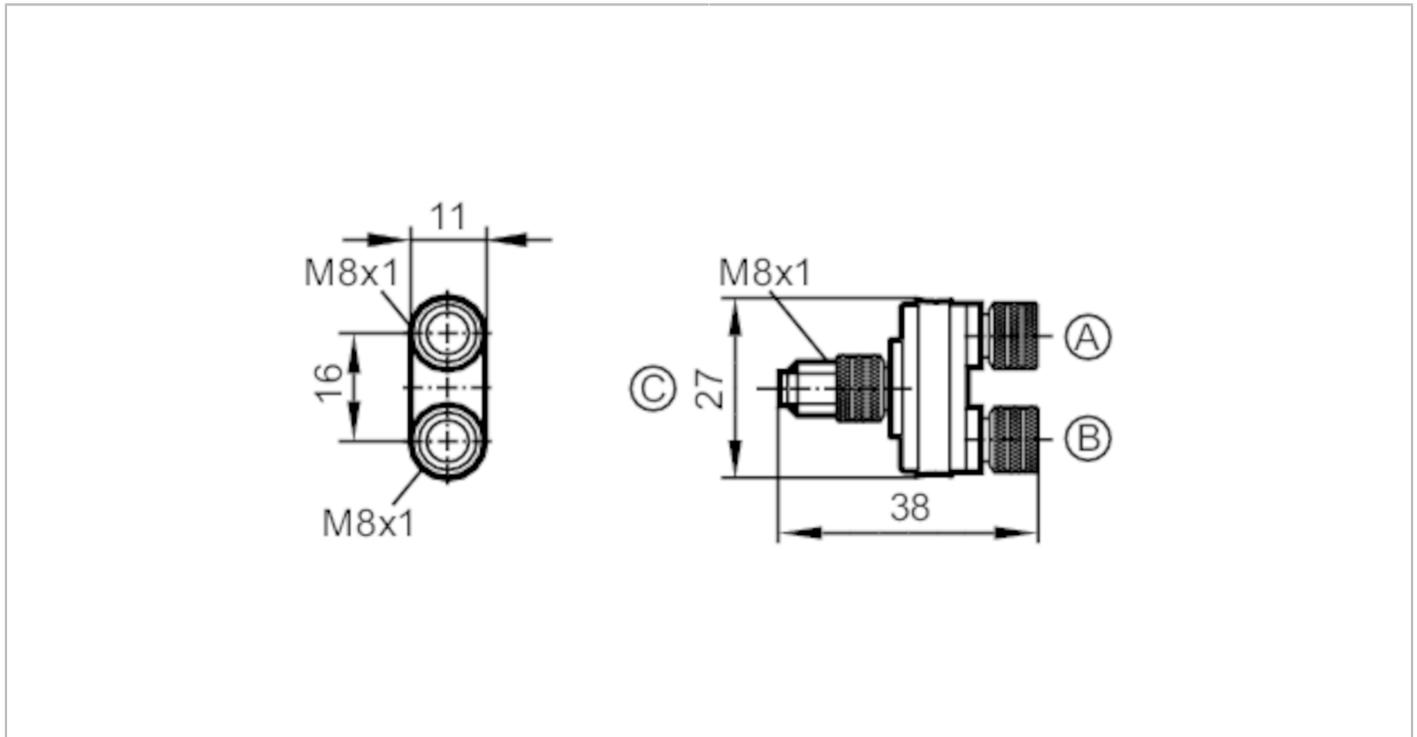

Einsatzbereich	
Besondere Eigenschaft	silikonfrei; Vergoldete Kontakte
Silikonfrei	ja
Elektrische Daten	
Betriebsspannung [V]	< 30 AC/DC
Schutzklasse	III
Strombelastbarkeit je Modul / Steckplatz [A]	3
Strombelastbarkeit gesamt [A]	3
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur [°C]	-25...90
Schutzart	IP 68
Mechanische Daten	
Gewicht [g]	15,7
Abmessungen [mm]	11 x 27 x 38
Werkstoffe	PUR
Werkstoff Griffkörper	PUR
Werkstoff Überwurfmutter	Messing, vernickelt
Anzahl Steckplätze Zentralverteiler	2
Ausführung Steckverbinder	M8
Bemerkungen	
Verpackungseinheit	1 Stück

 


## Y-Verteiler

ZDO2F030MSS0000-00STGF040MSS

### Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 2 x M8; Codierung: A; Griffkörper: PUR; Arretierung: Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet



### Elektrischer Anschluss - Stecker

Steckverbindung: 1 x M8; Codierung: A; Griffkörper: PUR; Arretierung: Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet



### Anschluss

