


E12340



Anschlusskabel mit Buchse

ADOAH040MSS0010C04

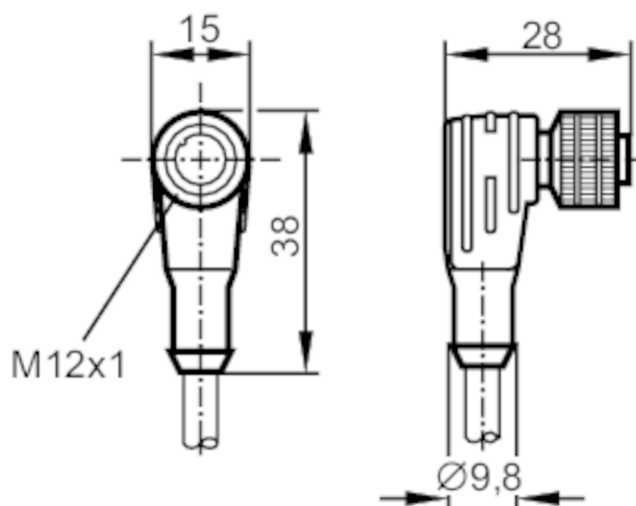

Einsatzbereich

Besondere Eigenschaft	silikonfrei; halogenfrei; Vergoldete Kontakte; Abgeschirmte Leitung; Schleppketteneignung
Silikonfrei	ja

Elektrische Daten

Betriebsspannung	[V]	< 50 AC / < 60 DC
Schutzklasse		III
Strombelastbarkeit gesamt	[A]	4

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	-25...85
Hinweis zur Umgebungstemperatur		21 Tage: ...120
Schutzart		IP 67

Mechanische Daten

Gewicht	[g]	512,7
Abmessungen	[mm]	28 x 15 x 38
Werkstoffe		TPU
Werkstoff Griffkörper		TPU
Werkstoff Überwurfmutter		Zinkdruckguss
Schleppketteneignung		ja
Schleppketteneignung	Biegeradius	min. 10 x Kabeldurchmesser

Bemerkungen

Verpackungseinheit	1 Stück
--------------------	---------



Anschlusskabel mit Buchse

 
ADOAH040MSS0010C04

Elektrischer Anschluss


Kabel: 10 m, PUR, halogenfrei, schwarz, Ø 5 mm, abgeschirmt; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M12, abgewinkelt; Codierung: A; Griffkörper: TPU; Arretierung: Zinkdruckguss; Kontakte: vergoldet;
Anzugsdrehmoment: 0,7...0,9 Nm; Geschirmte Anschlussleitung: Schirm nicht aufgelegt



Anschluss

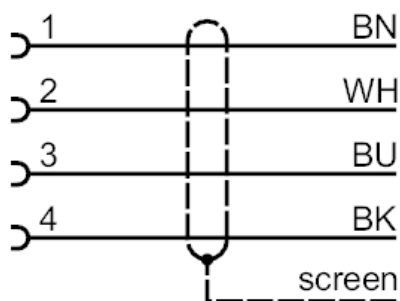

BK =	Adernfarben :
BN =	schwarz
BU =	braun
WH =	blau
	weiß