




Konfektionierbarer Stecker

SSTGH040MSSFKSG

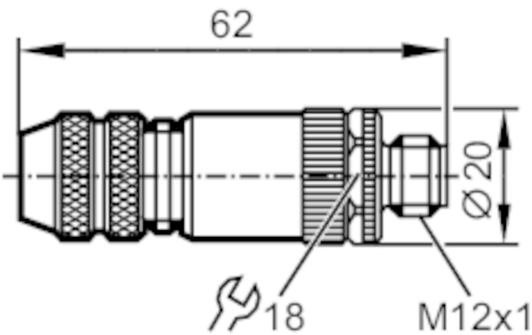

Einsatzbereich		
Besondere Eigenschaft		silikonfrei; Vergoldete Kontakte
Silikonfrei		ja
Elektrische Daten		
Betriebsspannung	[V]	< 45 AC / < 70 DC
Strombelastbarkeit gesamt	[A]	4; (...40 °C)
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-40...85
Schutzart		IP 67
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	44,4
Abmessungen	[mm]	20,2 x 20,2 x 63
Werkstoffe		Zinkdruckguss vernickelt
Werkstoff Griffkörper		Zinkdruckguss, vernickelt
Werkstoff Überwurfmutter		Zinkdruckguss, vernickelt
Bemerkungen		
Verpackungseinheit		1 Stück



Konfektionierbarer Stecker

SSTGH040MSSFKSG

Elektrischer Anschluss

Schraubklemmen: ...0,75 mm²; Leitungsmantel: Ø 6...8 mm

Elektrischer Anschluss - Stecker

Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: B; Griffkörper: Zinkdruckguss, vernickelt; Arretierung: Zinkdruckguss, vernickelt;
Kontakte: vergoldet; Geschirmte Anschlussleitung: schirmbar



Anschluss

