


E17331



Schaltnocken für Schwenkantriebe

PUCK IND/RD/102/8

Auslaufartikel

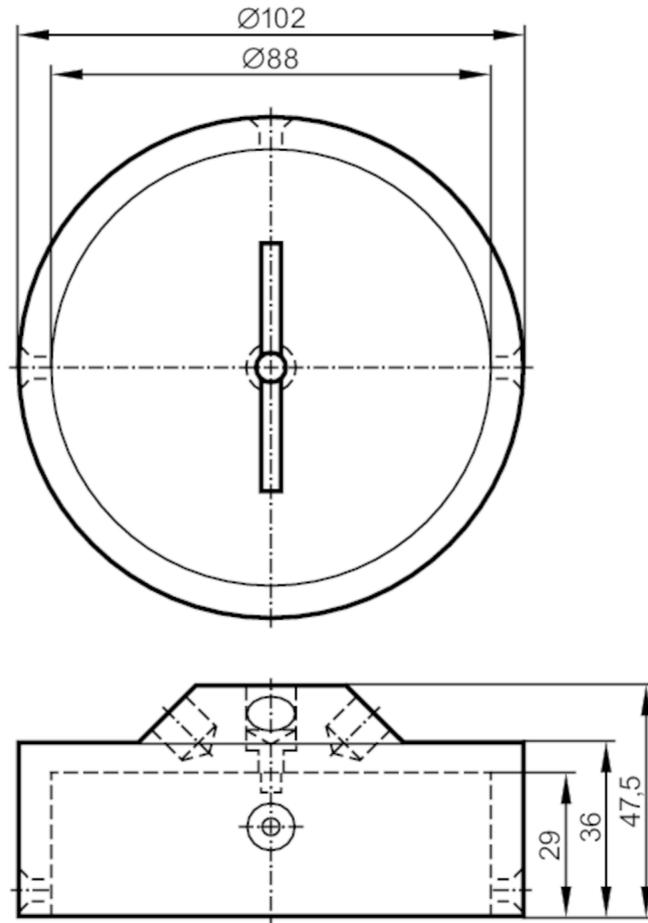

Einsatzbereich

Ausführung

für mechanische Schnittstellen bei pneumatischen Antrieben oder handbetriebenen Stellgliedern VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337

Mechanische Daten

Gewicht	[g]	99,6
Schaltnocken Durchmesser	[mm]	102
Lochpaarabstand	[mm]	130
Wellenhöhe Ventiltrieb	[mm]	30
Anzahl der möglichen Schaltfahnenpositionen		8
Werkstoffe		Schaltnocken: PA 6 rot; Schrauben: 1.4302 (Edelstahl)

Bemerkungen

Verpackungseinheit

1 Stück