


Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-11-EPA-M4/F2X0,5/2M

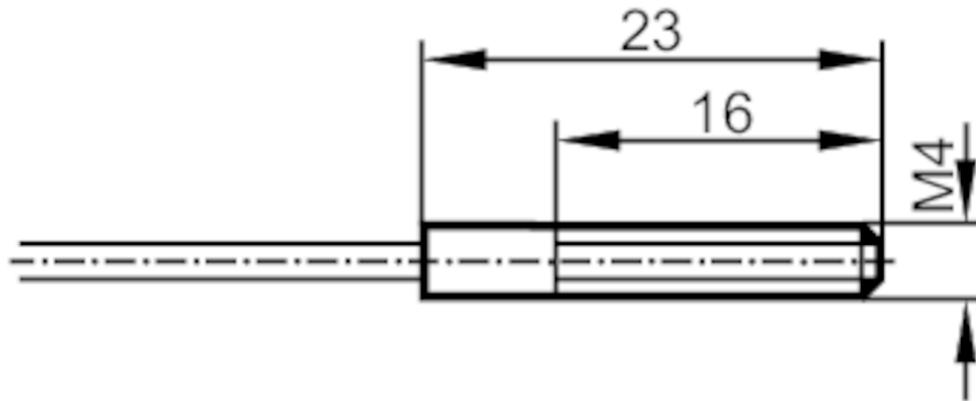

Einsatzbereich	
Funktionsprinzip	Reflexlichttaster
Applikation	Kleiner Biegeradius
Erfassungsbereich	
Tastweite mit Fiberoptikverstärker Typ	OB50; OBF; OCF; OO50
OB50	
Tastweite Fiberoptik [mm]	20
OBF	
Tastweite Fiberoptik [mm]	25
OCF (High Power)	
Tastweite Fiberoptik [mm]	200
OO50	
Tastweite Fiberoptik [mm]	60
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur [°C]	-40...70
Mechanische Daten	
Gewicht [g]	33
Ausführung Tastkopf	gerade
Tastkopfgewinde	M4

E20639



Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-11-EPA-M4/F2X0,5/2M

Gesamtlänge	[mm]	2000
Minimaler Biegeradius	[mm]	10
Faseranordnung		⊙
Kerndurchmesser	[mm]	2 x 0,5
Lichtleitfaser-Werkstoff		PMMA
Lichtleiterkopf-Werkstoff		Aluminium
Lichtleitermantel-Werkstoff		PE

Zubehör

Lieferumfang	Sechskantmutter: 2 x M4 Zahnscheiben: 2
Zubehör optional	Schneidwerkzeug für Fiberoptiken:, E20600

Bemerkungen

Verpackungseinheit	1 Stück
--------------------	---------