


# E30403



## Einschweißschutzrohr für Temperatursensoren

WELDING THERMOWELL G1/2 V4A

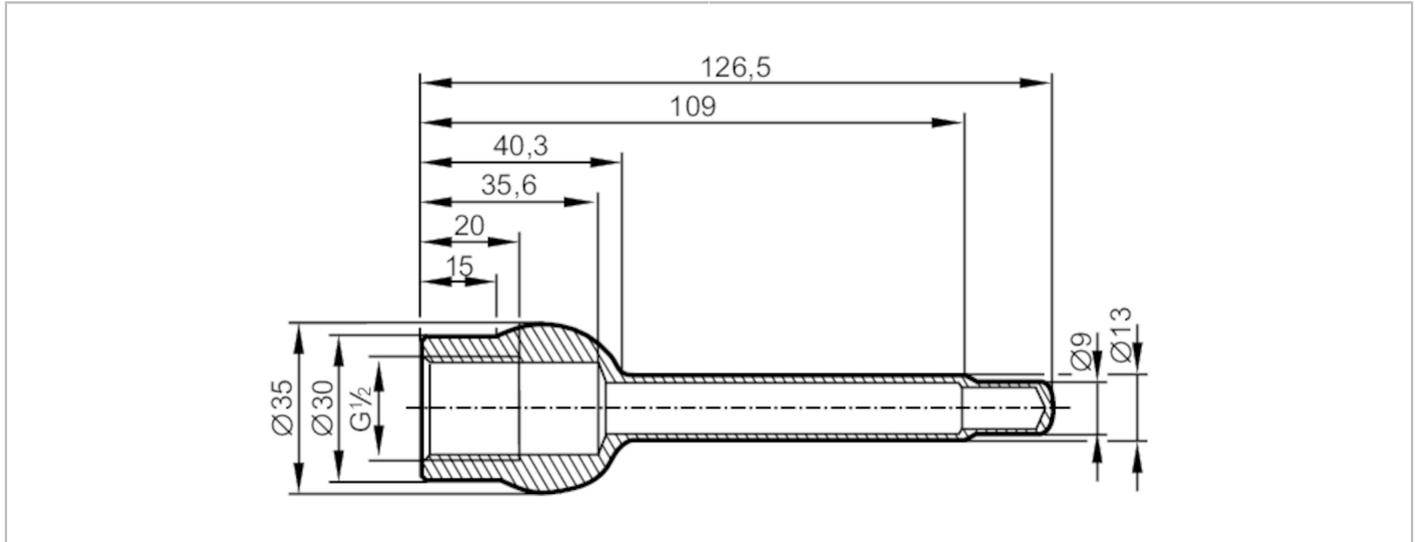

EC 1935/2004 EHEDG Certified FCM FDA

Einsatzbereich	
Ausführung	für Temperatursensoren TA343x, TAA431, TAD191
Druckfestigkeit [bar]	160
Mess-/Einstellbereich	
Stablänge L [mm]	126,5
Mechanische Daten	
Gewicht [g]	180,8
Werkstoffe	1.4404 (Edelstahl / 316L)
Sensoranschluss	G 1/2 Dichtkonus Ø 8,2 mm
Prozessanschluss	Ø 35 mm
Oberflächenbeschaffenheit Ra/Rz der medienberührenden Flächen	< 0,6
Bemerkungen	
Verpackungseinheit	1 Stück